

產品規格和部分尺寸變更，在功能或性能上則沒有變化。


<變更前>

■圓筒L型
(防護等級IP65)



RoHS 6

N-MSTKG-C (附LED)

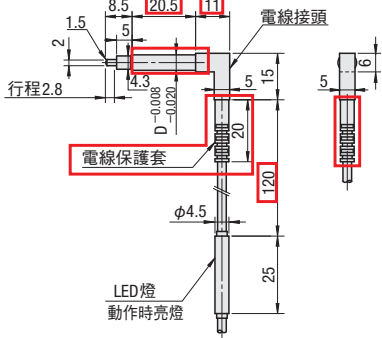

接點部		本體	電線
材質	硬度	材質	
SUS420	45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯電線3m 最小彎曲半徑R7

・配線時的注意事項請參照P.1564。
 ・請在接點額定範圍內使用。
 ・請勿以超過30N的力量拉扯、扭轉電線。
 ・請注意不要將電線接頭彎曲或扭轉。

型式	D	行程	動作點	接觸力 N	接點構造
N-MSTKG-C	6	2.8	從前端起0.3 (反覆精密度0.005)	1	N0 (常開)




<變更後>

■圓筒L型
(防護等級IP65)



RoHS 6

N-MSTKG-C (附LED)

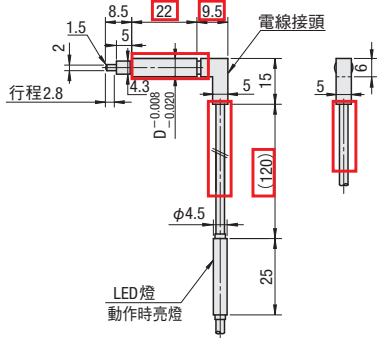

接點部		本體	電線
材質	硬度	材質	
SUS420	45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯電線3m 最小彎曲半徑R7

・配線時的注意事項請參照P.1564。
 ・請在接點額定範圍內使用。
 ・請勿以超過30N的力量拉扯、扭轉電線。
 ・請注意不要將電線接頭彎曲或扭轉。

型式	D	行程	動作點	接觸力 N	接點構造
N-MSTKG-C	6	2.8	從前端起0.3 (反覆精密度0.005)	1	N0 (常開)