

新商品 NEW



代表型號：C-UABLA20-100


269 2個起訂 元/個

242 50個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	單價	折扣	出貨日
2~19	269	—	1日
20~49	256	95折	1日
50~200	242	9折	1日



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

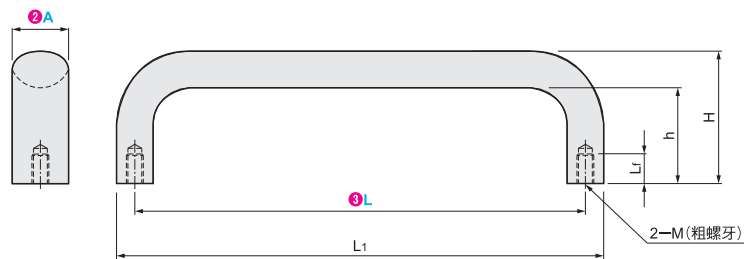

材 質 鋁合金  
表面處理 陽極處理(霧面)

型式	直徑A	安裝間距L	L1	Lf	H	h	M (粗螺牙)	容許荷重 (N)
C-UABLA	20	100	113	10	47	34	M6	1100
		112	125		49	36		
		120	133		51	38		700
		128	141					600

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(1Type · 2直徑A) - 3L  
C-UABLA20 - 100

新商品 NEW



代表型號：C-NUWANY120


437 2個起訂 元/個 最低為標準品

393 50個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	單價	折扣	出貨日
2~19	437	—	1日
20~49	415	95折	1日
50~200	393	9折	1日



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

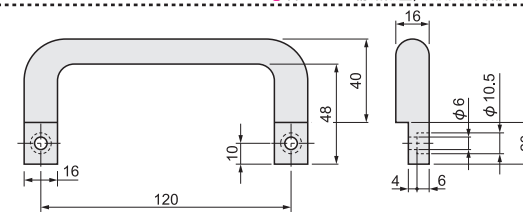

材 質 不鏽鋼  
表面處理 拋光研磨

型式	安裝間距	握柄直徑	全高	容許荷重 (N)
C-NUWANY120	120	16	40	500

Order 訂購範例 型式  
C-NUWANY120

新商品 NEW



代表型號：C-UWAFN100


144 2個起訂 元/個 最低為標準品

130 50個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	單價	折扣	出貨日
2~19	144	—	1日
20~49	137	95折	1日
50~200	130	9折	另詢



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

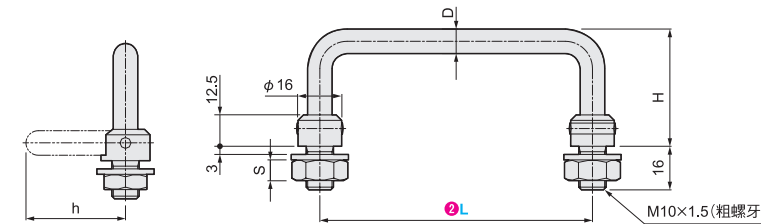

材 質 碳鋼  
表面處理 鍍鉻

型式	安裝間距L	直徑D	H	h	S	容許荷重 (N)
C-UWAFN	100	9	43.5	36.5	8	250
	120					
	180					

請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(1Type · 2L)  
C-UWAFN100

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋  
Type C-UABLA

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字 鋁合金把手 MISUMI 經濟型

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋  
Type C-UWAFN

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字 折疊把手 MISUMI 經濟型