

NEW


新商品

MECHA LOCKS -HIGH TORQUE TYPE-

免鍵軸襯


—高扭矩傳動型—

■特長：藉由加大螺栓尺寸獲得優異耐久性,最適合需要高傳動力的機構。



MLKN

TYPE	材質		表面處理	
	本體	緊固螺栓	本體	緊固螺栓
MLKN	鉻鉬鋼	SCM435	無	黑色氧化皮膜

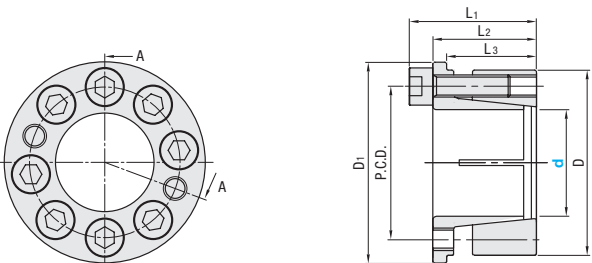

型式 Type	d	D	D1	P.C.D.	L1	L2	L3	緊固螺栓			質量 (g)
								M×L	數量	緊固扭矩 (N·m)	
MLKN	25	47	51	38.2	34.1	28.1	24.6	M6×20	8	15.7	250
	28	50	54	41.2	35.1	29.1	25.6				265
	30	52	56	43.2	35.6	29.6	26.1				295
	32	54	58	45.2	36.1	30.1	26.6				336
	35	57	61	48.2	37.1	31.1	26.6	M8×25	10	39.2	392
	40	68	73	56.8	41.6	33.6	29.1				488
	45	73	78	61.8	42.6	34.6	30.1				605
	50	78	83	66.8	43.6	35.6	30.6				705
	55	83	88	71.8	44.6	36.6	31.6				735
	60	88	93	76.8	45.6	37.6	32.6				792

免鍵軸襯容許輸入負荷

d	最大容許 (N·m)	容許推力荷重 (kN)
25	490	39.2
28	540	
30	590	
32	765	47.1
35	970	55
40	1460	72.6
45	1860	82.4
50	2430	93.2
55	2570	
60	2960	

軸和殼的剛性

d	軸側面壓 MPa	殼側面壓 MPa	殼加工深度 HL
25	233	143	25
28	195	128	26
30	182	123	27
32	207	144	
35	184	133	28
40	278	193	31
45	293	173	32
50	247	190	33
55	214	171	
60	216	181	

軸和殼的建議公差和表面粗糙度

安裝面	公差	表面粗糙度
軸外徑	h7 (g6)	Ra1.6以下
殼內徑	H7	Ra3.2以下

Order 訂購範例

型式 **MLKN25**

Delivery 出貨日 **3** 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數量	1~20	21~
出貨日	一般	交期另估

⊙超過表中最大數量時交期另估。

15
時規皮帶
·
免鍵軸襯