

新商品 NEW



代表型號：E-HTBO-L050-200

296 1條起訂 元/條 最低為標準品 22折


279 50條起 元/條 大訂單再享 94折

數量	折扣	出貨日
1~9	-	8日
10~49	-	10日
50~99	94折	10日



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

材質	
①本體	②芯線
優力膠(白)	鋼線

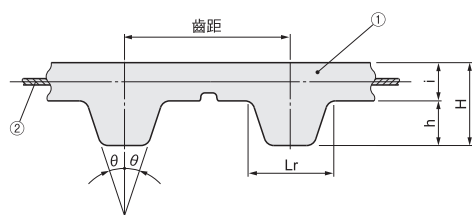

皮帶種類	皮帶寬度No.	齒距 (mm)	2θ (°)	H	h	i	Lr	單位重量g/m (寬度10mm)
XL	025 (6.4mm)	5.08	50°	2.3	1.27	1.03	2.57	24
	037 (9.5mm)							
	050 (12.7mm)							
L	050 (12.7mm)	9.525	40°	3.6	1.69	1.91	4.65	37
	075 (19.1mm)							
	100 (25.4mm)							
	150 (38.1mm)							
H	075 (19.1mm)	12.7	40°	4.3	2.29	2.01	6.12	45
	100 (25.4mm)							
	150 (38.1mm)							
	200 (50.8mm)							

- 優力膠可能會隨時間的經過而變色，但不會對強度造成影響。
- 使用溫度 -20°C~60°C。
- 此商品不適用於無縫型時規皮帶輪。
- 重量為理論值，與實物可能有所不同，僅供參考。

①Type	②皮帶種類	③皮帶寬度No.	④齒數 下限~上限 (指定單位1齒)	容許張力(N)
E-HTBO	XL	025 (6.4mm)	40~10000	127
		037 (9.5mm)		145
		050 (12.7mm)		159
	L	050 (12.7mm)	40~10000	270
		075 (19.1mm)		404
		100 (25.4mm)		539
		150 (38.1mm)		809
	H	075 (19.1mm)	45~10000	404
		100 (25.4mm)		539
		150 (38.1mm)		809
		200 (50.8mm)		1078

- 全長為(齒數×齒距)。
- 容許張力為僅限拉伸負荷相關的容許值。
- kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。
 型式①Type — ②皮帶種類 · ③皮帶寬度No. — ④齒數
 E-HTBO — L050 — 200

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋
 Type 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 關鍵字 開放型皮帶 MISUMI 經濟型
 於網頁搜尋生成訂購型號

代表型號：C-TTBO-T5100-200

250 1條起訂 元/條 最低為標準品 25折


238 5條起 元/條 大訂單再享 95折

數量	折扣	出貨日
1~4	-	5日
5~9	95折	5日



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

材質	
①本體	②芯線
優力膠(白)	鋼線

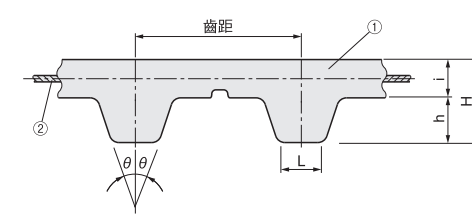

皮帶種類	皮帶寬度No.	齒距 (mm)	2θ (°)	H	h	i	L	單位重量g/m (寬度10mm)
T5	100 (10mm)	5	40	2.2	1.2	1	1.8	25
	150 (15mm)							
	200 (20mm)							
	250 (25mm)							
T10	150 (15mm)	10	40	4.5	2.5	2	3.5	46
	200 (20mm)							
	250 (25mm)							
	300 (30mm)							
	400 (40mm)							
	500 (50mm)							

- 優力膠可能會隨時間的經過而變色，但不會對強度造成影響。
- 使用溫度 -20°C~60°C。
- 此商品不適用於無縫型時規皮帶輪。
- 重量為理論值，與實物可能有所不同，僅供參考。

①Type	②皮帶種類	③皮帶寬度No.	④齒數 下限~上限 (指定單位1齒)	容許張力(N)
C-TTBO	T5	100 (10mm)	80~10000	196
		150 (15mm)		291
		200 (20mm)		394
		250 (25mm)		497
	T10	150 (15mm)	40~5000	523
		200 (20mm)		695
		250 (25mm)		926
		300 (30mm)		1097
		400 (40mm)		1509
		500 (50mm)		1862

- 全長為(齒數×齒距)。
- 容許張力僅限拉伸負荷相關的容許值。
- kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。
 型式①Type — ②皮帶種類 · ③皮帶寬度No. — ④齒數
 C-TTBO — T5100 — 200

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋
 Type 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 關鍵字 開放型皮帶 MISUMI 經濟型
 於網頁搜尋生成訂購型號

時規皮帶輪 P.301

情輪

P.323

接合型皮帶

P.349

開放型皮帶

P.355

金屬零件 皮帶用

P.359

5

情輪·時規皮帶輪·時規皮帶

時規皮帶輪 P.301

情輪

P.323

接合型皮帶

P.349

開放型皮帶

P.355

金屬零件 皮帶用

P.359

5

情輪·時規皮帶輪·時規皮帶