

MISUMI 經濟型 平面皮帶輪 桶型 中型

代表型號：C-ROBAC15-N8-25


187 2個起訂 元/個 最低為標準品 34折
 178 20個起 元/個 大訂單再享 95折

數量	折扣	出貨日
2~19	-	5日
20~50	95折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	表面處理
鋁合金	白色陽極處理

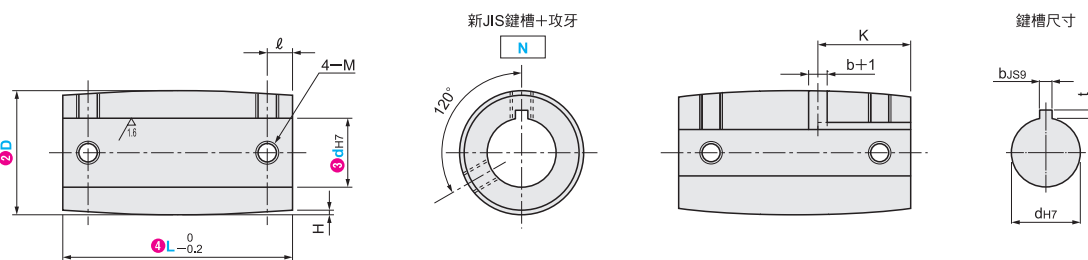

經濟型平面皮帶輪不附固定螺絲

型式 1 Type	2 外徑D	3 軸孔d _{H7} 鍵槽孔+螺紋孔	4 寬度L				H	鍵槽長度 K	M	ℓ		
			25	30	40	50						
C-ROBAC	15	N8	25	30	40	50	0.8	25	M3	3.5		
	20		25	30	40	50						
	30	N12	30	40	50	60		30			M5	4
	40		30	40	50	60						
	50		N20	50	60							

鍵槽尺寸

No.	軸孔d _{H7}	b _{JS9}	t公差
N8	8	+0.015 0	3 ±0.0125
N12	12	+0.018 0	4 ±0.0150
N20	20	+0.021 0	6 ±0.0150

詳細尺寸請參閱官網

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~4選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(1Type·2D) - 3d - 4L
 C-ROBAC15 - N8 - 25

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type **C-ROBAC** 關鍵字 **平面皮帶輪 桶型**

於網頁搜尋生成訂購型號 於網頁搜尋生成訂購型號

MISUMI 經濟型 平面皮帶惰輪 直柱型·桶型 中型

代表型號：C-ROFAC40-10-L30-H0.8

438 2個起訂 元/個 最低為標準品 27折
 416 20個起 元/個 大訂單再享 95折

數量	折扣	出貨日
2~19	-	5日
20~100	95折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




材質	表面處理
鋁合金	白色陽極處理

※軸承精度 GB 307 P0
JIS B1514 0級

直柱型(無法蘭)
C-ROFAN

桶型
C-ROFAC

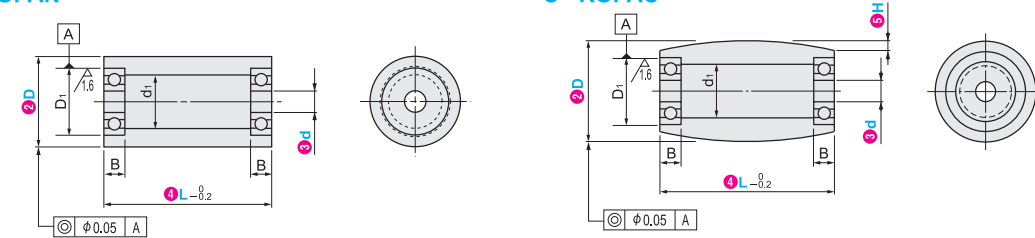

- 軸承採用壓入方式。
- 軸承不可拆卸。
- 台灣三住(MISUMI)不保證軸承的品牌。

直柱型

型式 1 Type	2 外徑D	3 軸徑d	4 寬度L				d ₁	D ₁	B
			25	30	35	50			
C-ROFAN	15	5	25	30			7	8	2.5
	20	6	25	40	50		9	10	3
		8	25	30	35	50	60	10	13
	25	6	25	40			10	12	3.5
		8		50	60		10	15	5
	30	10		50	60	70	15	16	5
		12	25	30	40		15	19	6
		10		50	60		15	22	6
		15	25	30	40		15	24	6
	40	10		40			17	26	8
15		25				17	28	7	
20		30	50			17	28	7	
50	20	30	50			27	37	9	

桶型

型式 1 Type	2 外徑D	3 軸徑d	4 寬度L				5 H	d ₁	D ₁	B
			25	30	40	50				
C-ROFAC	15	6	25	50			9	10	3	
	20	8	25	30	40	50	0.8	10	12	3.5
		12	30	40	50	60		10	15	6
	30	10	30	40	50	60		10	17	8
	40	10	30	40	60			10	26	8
50	15		50	60		10		28	7	

詳細尺寸請參閱官網

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~5選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(1Type·2D) - 3d - 4L - 5H
 C-ROFAC40 - 10 - L30 - H0.8

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type **C-ROFAN** 關鍵字 **平面皮帶惰輪**

於網頁搜尋生成訂購型號 於網頁搜尋生成訂購型號