

MISUMI 經濟型 近接感應器 雙倍非隔離 接插件型

代表型號：C-2C12-N11-4

348 1個起訂
元/個



313 51個起
元/個 **9折** 大訂單再享

數量	單價	折扣	出貨日
1~10	348	—	1日
11~50	331	95折	1日
51~100	313	9折	1日





Ⓢ若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

M8接插件型

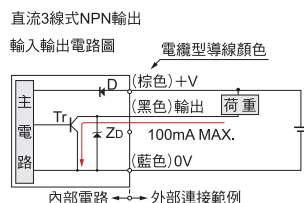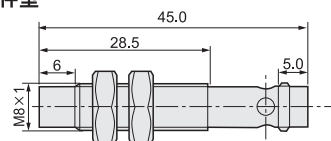

Zd：電湧吸收齊納二極體
Tr：NPN輸出電晶體
D：電源逆接保護用二極體


M12接插件型

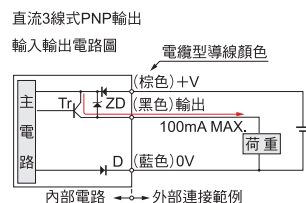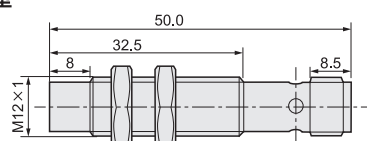

Zd：電湧吸收齊納二極體
Tr：PNP輸出電晶體
D：電源逆接保護用二極體

型式	檢測距離	輸出型態	操作模式	使用電壓	保護等級	使用溫度	短路保護	過載電流	感應面材料
C-C08-N01-3	1.5mm	直流3線式 (NPN) (M8)	NO	10 ~ 30VDC	IP67	-25°C ~ +70°C	YES	220mA	ABS
C-2C08-N01-3	2mm								
C-2C08-N11-3	4mm								
C-C08-P01-3	1.5mm	直流3線式 (PNP) (M8)							
C-2C08-P01-3	2mm								
C-2C08-P11-3	4mm								
C-2C12-N11-4	8mm	直流4線式 (NPN) (M12)							
C-2C12-P11-4	8mm	直流4線式 (PNP) (M12)							

Order 訂購範例 **型式** C-2C12-N11-4

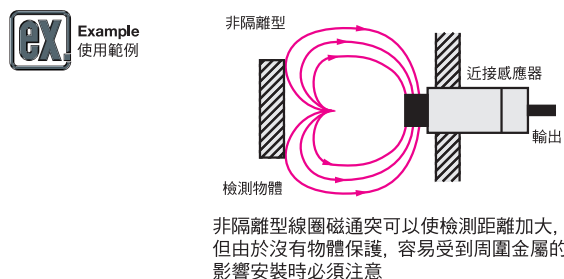

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 **Type** **C-2C12-N11-4**
方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定 **關鍵字** **雙倍非隔離接插件型**

MISUMI 經濟型 M8感應器線


代表型號：M8S-F3C-30VC-2

119 1個起訂
元/個 **26折** 最低為標準品

107 51個起
元/個 **9折** 大訂單再享

數量	單價	折扣	出貨日
1~10	119	—	1日
11~50	113	95折	1日
51~99	107	9折	1日

Ⓢ若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

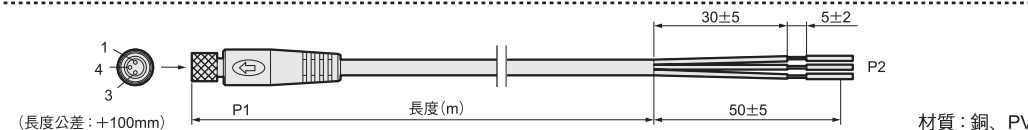

型式	連接器規格	連接器形狀	芯數	CN1	CN2	電纜線額定電壓	導體截面積	外皮材質	長度(m)	可對應近接感應器型號
M8S-F3C-30VC-2	M8	直通接頭	3	母頭	切斷剝線	30V	0.3	PVC	2	C-2C08-N11-3
M8S-F3C-30VC-3									3	

Order 訂購範例 **型式** M8S-F3C-30VC-2

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 **Type** **M8S-F3C-30VC-2**
方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定 **關鍵字** **M8感應器線**

MISUMI 經濟型 M12感應器線


代表型號：M12S-F4C-30VC-2

124 1個起訂
元/個 **26折** 最低為標準品

112 51個起
元/個 **6折** 大訂單再享

數量	單價	折扣	出貨日
1~10	124	—	1日
11~50	118	95折	1日
51~99	112	9折	1日

Ⓢ若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

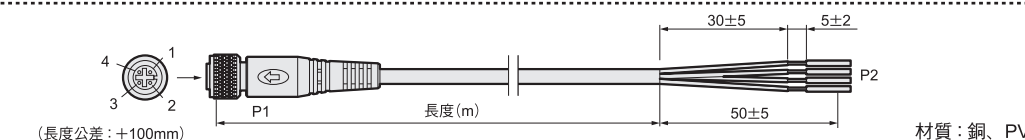

型式	連接器規格	連接器形狀	芯數	CN1	CN2	電纜線額定電壓	導體截面積	外皮材質	長度(m)	可對應近接感應器型號
M12S-F4C-30VC-2	M12	直通接頭	4	母頭	切斷剝線	30V	0.3	PVC	2	C-2C12-N11-4
M12S-F4C-30VC-3									3	

Order 訂購範例 **型式** M12S-F4C-30VC-2

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 **Type** **M12S-F4C-30VC-2**
方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定 **關鍵字** **M12感應器線**