

代表型號：C-LTBJA-S5M100-200

257 1條起訂 元/條 最低為標準品 14折

249 5條起 元/條 大訂單再享 97折


數量	折扣	出貨日
1~4	-	9日
5~9	97折	9日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




種類	材質		
	①本體	②芯線	③尼龍帆布
標準型	優力膠(白)	鋼線	-
兩面貼布型	優力膠(白)	鋼線	尼龍帆布(綠色)

C-LTBJA (標準型)

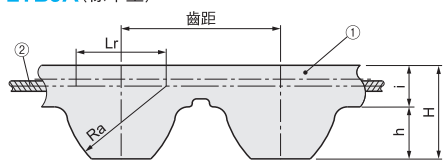

C-LTBRA (兩面貼布型)

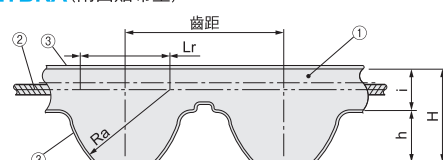

皮帶種類	皮帶寬度No.	齒距 (mm)	Ra	Lr	H	h	i	單位重量 g/m (寬度: 10mm)
								標準型
S3M	060 (6mm)	3	1.95	1.95	2.2	1.14	0.8	25
	100 (10mm)							
	150 (15mm)							
S5M	100 (10mm)	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5	39
	150 (15mm)							
	250 (25mm)							
S8M	150 (15mm)	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	51
	250 (25mm)							
	300 (30mm)							
	400 (40mm)							

- 優力膠可能會隨時間的經過而變色，但不會對強度造成影響。
- 此商品不適用於無縫型時規皮帶輪。
- 接合型皮帶由於熔接工法因素，接合處表面會留有痕跡，且接合處的容許張力較弱，選定時請注意。
- 使用溫度 -20°C ~ 60°C (參考值)。
- 重量為理論值，與實物可能有所不同，僅供參考。

①Type	②皮帶種類	③皮帶寬度No.	④齒數 下限~上限 (指定單位1齒)	容許張力 (N)
C-LTBJA (標準型) C-LTBRA (兩面貼布型)	S3M	060 (6mm)	150~10000	70
		100 (10mm)		80
		150 (15mm)		110
	S5M	100 (10mm)	100~10000	165
		150 (15mm)		230
		250 (25mm)		400
	S8M	150 (15mm)	88~6250	240
		250 (25mm)		450
		300 (30mm)		530
		400 (40mm)		650

- 全長為(齒數×齒距)。
- 容許張力為僅限拉伸負荷相關的容許值。
- kgf=N×0.101972

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

型式①Type - ②皮帶種類・③皮帶寬度No. - ④齒數

C-LTBJA - S5M100 - 200

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 接合型皮帶
步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號

新商品 NEW

代表型號：E-LTBJA-H5M150-400

428 1條起訂 元/條

407 50條起 元/條 大訂單再享 95折


數量	折扣	出貨日
1~9	-	9日
10~49	-	12日
50~99	95折	12日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




種類	材質		
	①本體	②芯線	③尼龍帆布
標準型	優力膠(白)	鋼線	-
兩面貼布型	優力膠(白)	鋼線	尼龍帆布(綠色)

E-LTBJA (標準型)

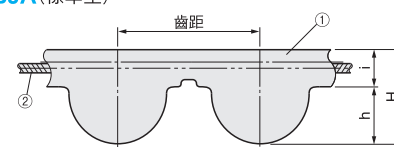

E-LTBRA (兩面貼布型)

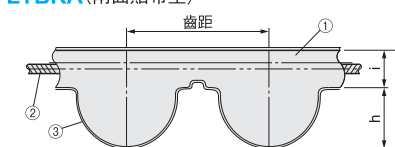

皮帶種類	皮帶寬度No.	齒距 (mm)	H	h	i	單位重量 g/m (寬度10mm)
						標準型
H3M	060 (6mm)	3	2.4	1.21	1.19	27
	090 (9mm)					
	120 (12mm)					
	150 (15mm)					
H5M	090 (9mm)	5	3.8	2.08	1.72	38
	150 (15mm)					
	250 (25mm)					
H8M	200 (20mm)	8	6	3.38	2.62	61
	250 (25mm)					
	300 (30mm)					
	400 (40mm)					

- 優力膠可能會隨時間的經過而變色，但不會對強度造成影響。
- 此商品不適用於無縫型時規皮帶輪。
- 接合型皮帶由於熔接工法因素，接合處表面會留有痕跡，且接合處的容許張力較弱，選定時請注意。
- 使用溫度 -20°C ~ 60°C (參考值)。
- 重量為理論值，與實物可能有所不同，僅供參考。

①Type	②皮帶種類	③皮帶寬度No.	④齒數 下限~上限 (指定單位1齒)	容許張力 (N)
E-LTBJA (標準型) E-LTBRA (兩面貼布型)	H3M	060 (6mm)	230~10000	70
		090 (9mm)		80
		120 (12mm)		90
		150 (15mm)		110
	H5M	090 (9mm)	140~10000	165
		150 (15mm)		230
		250 (25mm)		400
		200 (20mm)		360
	H8M	250 (25mm)	88~6250	450
		300 (30mm)		530
		400 (40mm)		650

- 全長為(齒數×齒距)。
- 容許張力為僅限拉伸負荷相關的容許值。
- kgf=N×0.101972

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

型式①Type - ②皮帶種類・③皮帶寬度No. - ④齒數

E-LTBJA - H5M150 - 400

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 接合型皮帶
步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號