

新商品 NEW



代表型號：E-LTBJA-L050-200

386 1條起訂 元/條 最低為標準品 23折
 369 50條起 元/條 大訂單再享 95折


數量	折扣	出貨日
1~9	—	9日
10~49	—	12日
50~99	95折	12日




若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

種類	材質		
	①本體	②芯線	③尼龍帆布
標準型	優力膠(白)	鋼線	—
兩面貼布型	—	—	尼龍帆布(綠色)

E-LTBJA (標準型)

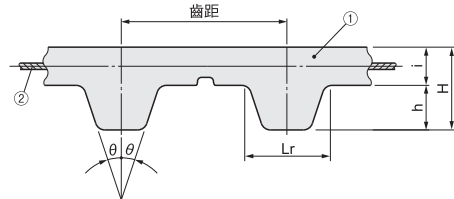

E-LTBRA (兩面貼布型)

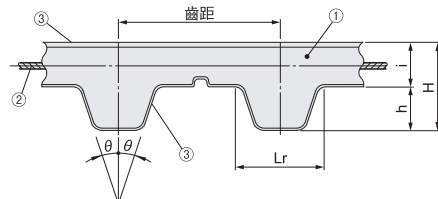

皮帶種類	皮帶寬度No.	齒距 (mm)	2θ (°)	H	h	i	Lr	單位重量g/m (寬度10mm)
XL	025 (6.4mm)	5.08	50°	2.3	1.27	1.03	2.57	24
	037 (9.5mm)							
	050 (12.7mm)							
L	050 (12.7mm)	9.525	40°	3.6	1.69	1.91	4.65	37
	075 (19.1mm)							
	100 (25.4mm)							
H	075 (19.1mm)	12.7	40°	4.3	2.29	2.01	6.12	45
	100 (25.4mm)							
	150 (38.1mm)							

- 優力膠可能會隨時間的經過而變色，但不會對強度造成影響。
- 此商品不適用於無縫型時規皮帶輪。
- 接合型皮帶由於熔接工法因素，接合處表面會留有痕跡，且接合處的容許張力較弱，選定時請注意。
- 使用溫度 -20°C~60°C (參考值)。
- 重量為理論值，與實物可能有所不同，僅供參考。

①Type	②皮帶種類	③皮帶寬度No.	④齒數 下限~上限 (指定單位1齒)	容許張力 (N)
E-LTBJA (標準型) E-LTBRA (兩面貼布型)	XL	025 (6.4mm)	140~10000	70
		037 (9.5mm)		80
		050 (12.7mm)		110
	L	050 (12.7mm)	75~10000	200
		075 (19.1mm)		300
		100 (25.4mm)		400
	H	150 (38.1mm)	55~10000	600
		075 (19.1mm)		300
		100 (25.4mm)		400
		150 (38.1mm)		600
		200 (50.8mm)		800

全長為(齒數×齒距)。容許張力為僅限拉伸負荷相關的容許值。kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。
 型式①Type — ②皮帶種類 · ③皮帶寬度No. — ④齒數
 E-LTBJA — L050 — 200

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 Type E-LTBJA 關鍵字 接合型皮帶 MISUMI 經濟型

代表型號：C-LTBJA-T5100-200

253 1條起訂 元/條 最低為標準品 22折
 245 5條起 元/條 大訂單再享 97折


數量	折扣	出貨日
1~4	—	9日
5~9	97折	9日




若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

種類	材質		
	①本體	②芯線	③尼龍帆布
標準型	優力膠(白)	鋼線	—
兩面貼布型	—	—	尼龍帆布(綠色)

C-LTBJA (標準型)

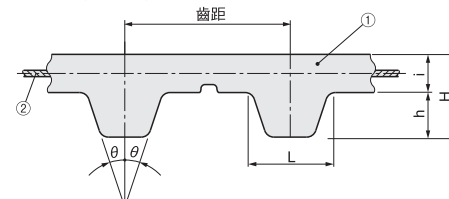

C-LTBRA (兩面貼布型)

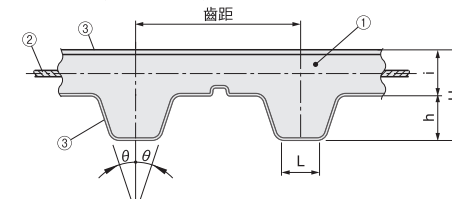

皮帶種類	皮帶寬度No.	齒距 (mm)	2θ (°)	H	h	i	L	單位重量g/m (寬度: 10mm)
								標準型
T5	100 (10mm)	5	40	2.2	1.2	1	1.8	25
	150 (15mm)							
	200 (20mm)							
	250 (25mm)							
T10	150 (15mm)	10	40	4.5	2.5	2	3.5	46
	200 (20mm)							
	250 (25mm)							
	300 (30mm)							
	400 (40mm)							

- 優力膠可能會隨時間的經過而變色，但不會對強度造成影響。
- 此商品不適用於無縫型時規皮帶輪。
- 接合型皮帶由於熔接工法因素，接合處表面會留有痕跡，且接合處的容許張力較弱，選定時請注意。
- 使用溫度 -20°C~60°C (參考值)。
- 重量為理論值，與實物可能有所不同，僅供參考。

①Type	②皮帶種類	③皮帶寬度No.	④齒數 下限~上限 (指定單位1齒)	容許張力 (N)
C-LTBJA (標準型) C-LTBRA (兩面貼布型)	T5	100 (10mm)	100~10000	150
		150 (15mm)		200
		200 (20mm)		270
		250 (25mm)		350
		150 (15mm)		320
	T10	200 (20mm)	70~5000	440
		250 (25mm)		640
		300 (30mm)		720
		400 (40mm)		960
		500 (50mm)		1280

全長為(齒數×齒距)。容許張力為僅限拉伸負荷相關的容許值。kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。
 型式①Type — ②皮帶種類 · ③皮帶寬度No. — ④齒數
 C-LTBJA — T5100 — 200

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 Type C-LTBJA 關鍵字 接合型皮帶 MISUMI 經濟型

時規皮帶輪 P.301

情報

P.323

接合型皮帶 P.349

開放型皮帶 P.355

P.355

皮帶零件 P.359

5

時規皮帶輪·時規皮帶

時規皮帶輪 P.301

情報

P.323

接合型皮帶 P.349

開放型皮帶 P.355

P.355

皮帶零件 P.359

5

時規皮帶輪·時規皮帶