

MISUMI 經濟型 真空吸盤 MV系列 深型

新商品 NEW

代表型號：E-MVFLF20

570 4個起訂 元/個 最低為標準品 52折

數量	折扣	出貨日
4~50	-	5日

◎若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




CAD 3D


零件名稱	材質	表面處理
固定架/安裝配件	黃銅	鍍無電解鍍

吸盤材質	硬度	顏色
NBR合成橡膠	蕭氏硬度 A50~60	黑色
氟素橡膠		灰色


■固定式 頂端快速型 (K)

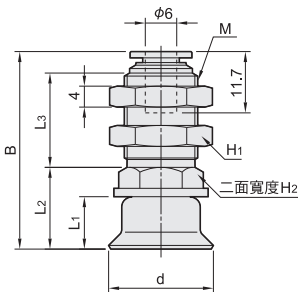


■彈簧式 頂端快速型 (T)

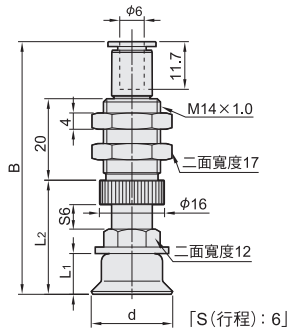


■吸盤單品

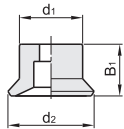


■彈簧式 橫向快速型 (L)

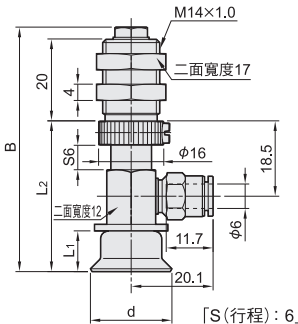

■彈簧式 頂端螺牙型 (S)

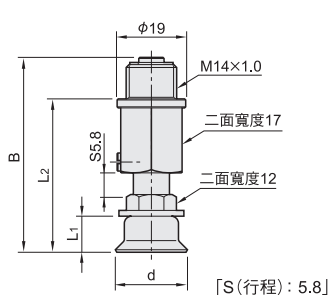

■安裝配件

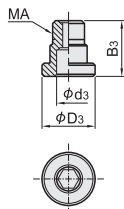

■吸盤單品

Type	型式			吸盤尺寸			安裝配件尺寸			
	1 材質	2 安裝配件	3 吸盤直徑	B1	d1	d2	B3	D3	d3	MA
E-VP	FT (NBR合成橡膠) FF (氟素橡膠)	無指定(直接安裝) A(附安裝配件)	15	10	11	15	8.5	6	3.5	M4×0.7
			20	11	15	20				
			25	12	17	25	13	12	4.5	
			30	14	17	30				
			40	17.5	25	40				
50	18	30	50							

◎安裝配件無指定之規格為8個起訂。

■吸盤套裝

Type	型式			d	L1
	2 固定架類型	3 吸盤材質	4 吸盤直徑		
E-MVF	K(固定式 頂端快速型) T(彈簧式 頂端快速型) L(彈簧式 橫向快速型) S(彈簧式 頂端螺牙型)	N(NBR合成橡膠) F(氟素橡膠)	15	15	10
			20	20	11
			25	25	12
			30	30	14
			40	40	17.5
			50	50	18

◎吸盤單品規格參考左頁。

• 固定式 頂端快速型 (K)

吸盤直徑	固定架類型 (K形狀)					
	B	L2	L3	二面寬度H1	二面寬度H2	M
15	37.5	14	18.5	14	12	M12×1.0
20	38.7	16.6	18	17	14	M14×1.0
25	39.7	17.6				
30	41.7	19.6				
40	45.2	23.1				
50	45.7	23.6				

• 彈簧式 頂端快速型 (T)

吸盤直徑	固定架類型 (T形狀)		
	B	L2	彈簧最大荷重 (N)
15	62.1	28	7.0~12.6
20	63.5	29	
25	64.5	30	
30	66.5	32	
40	70	35.5	
50	70.1	36	

• 彈簧式 橫向快速型 (L)

吸盤直徑	固定架類型 (L形狀)		
	B	L2	彈簧最大荷重 (N)
15	60.1	37	7.0~12.6
20	61.1	38	
25	62.1	39	
30	64.1	41	
40	67.6	44.5	
50	68.1	45	

• 彈簧式 頂端螺牙型 (S)

吸盤直徑	固定架類型 (S形狀)		
	B	L2	彈簧最大荷重 (N)
15	53	41.3	7.9~15.0
20	55	43.3	
25	56	44.3	
30	58	46.3	
40	61.5	49.8	
50	62	50.3	

Order 訂購範例

請依照選定步驟 1~4 選擇型式和數值後再行訂購。

型式 (1)Type • 2 材質 • 3 安裝配件 • 4 吸盤直徑

E-VPFT15

Order 訂購範例

請依照選定步驟 1~4 選擇型式和數值後再行訂購。

型式 (1)Type • 2 固定架類型 • 3 吸盤材質 • 4 吸盤直徑

E-MVFLF20

■吸盤材質規格

吸盤材質	NBR合成橡膠	氟素橡膠
高溫使用溫度極限	110°C	230°C
低溫使用溫度極限	-30°C	-10°C
耐候性	△	○
耐臭氧性	△	◎
耐酸性	△	◎
耐鹼性	○	×
耐油性	(汽油・輕油)	◎
	(茶・甲苯)	◎
表面電阻率	-	-

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type E-MVFLF
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 吸盤 深型
步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號

吸盤・空壓零件・軟管・

接頭

P.635

流量調速閥・

P.662

空氣軟管

P.669

真空吸盤

P.673

真空發生器

P.709

控制閥

P.721

氣源處理

P.729

壓力感應器

P.741

浮動接頭

P.743