



代表型號：C—FMS60—N


302 1個起訂  
元/個

數量	折扣	出貨日
1~100	—	1日

❖若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



本體		車輪	軸承	
材質	表面處理	材質(顏色)	旋轉部	車輪部
鋁合金	粉體塗裝	尼龍(黑色)	有	無

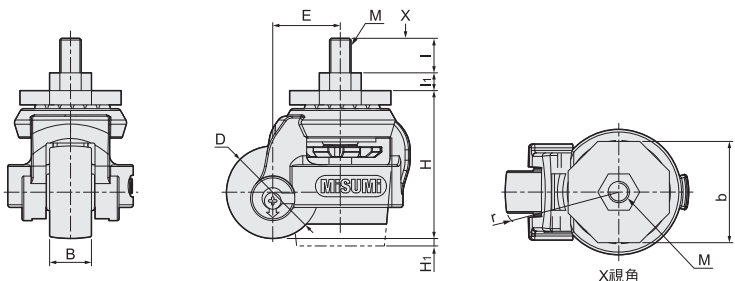

❖為防止運送途中螺牙損壞，商品本體與螺栓為分開包裝。請先行安裝螺栓後再組裝於機台上。

型式		❸車輪材質	車輪徑 D	安裝 高度H	H <sub>1</sub>	螺牙 直徑M	l	l <sub>1</sub>	E	r	b	B	容許荷重 (daN)	重量 (g)
❶Type	❷規格													
C—FMS	40	N (尼龍)	40	71	7	M8	23	6.4	30.5	50.5	39	18.5	50	350
	60		52	82	9	M12	21.5	8	38	64	57	23.5	250	670
	80		62	102	14				46	77	64.5	27	500	1055
	100		75	123		M16	17.5	12.5	57	94	72	29	750	1550
	120												1000	1580

❖高度調節腳墊：40系列僅有黃色調整腳墊。60、80、100三系列為黃色調整腳墊加調節螺帽。120系列僅有調節螺帽。

Order  
訂購範例

請依照選定步驟❶~❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式(❶Type・❷規格) — ❸車輪材質  
C—FMS60 — N

型號生成方法



方法1  
Type

MISUMI官網搜尋

C—FMS

於網頁搜尋生成訂購型號

方法2  
關鍵字

步驟1 MISUMI官網搜尋

水平腳輪

於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定

MISUMI

經濟型



## 商品概要

經濟型  
調整腳墊

## 經濟型調整腳墊

品項多樣

荷重標明

輕鬆調節

比MISUMI標準品

最低折扣

13折



掃描觀看  
產品特徵影片

### MISUMI經濟型新商品

類型	MISUMI經濟型	特點	荷重範圍 (kN)	類型	MISUMI經濟型	特點	荷重範圍 (kN)
金屬 萬向型		耐腐蝕性強	10~25	附孔 標準型		適用於 固定設備	3~7
防滑 萬向型		適合高荷重、 需防滑的設備	4~25	半月 偏心型		適合安裝於 空間狹窄處	1.2~1.4

### MISUMI經濟型荷重保證

- MISUMI經濟型調整腳墊荷重標示清楚，且經第三方檢測有保障，使用更安心。
- 以下為依照GB標準進行容許荷重的測試結果。

	MISUMI經濟型	市場流通商品*客戶使用困擾	第三方測試報告	現場測試圖片
測試結果	樣品表面未出現 明顯機械損壞	底座變形		
測試後圖片				

\*市場流通商品，為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。