

ANGLES / ANGLE PLATES / RIBS / CHANNELS 角座 / 角板座 / 強化骨架 / 各式鋼材

角座
角板座·強化骨架
各式鋼材
ANGLES
ANGLE PLATES · RIBS
CHANNELS

製品名	L型角座-外側基準自由指定型-	-外側基準自由指定厚度選擇型-	-外側基準3邊等邊·2邊等邊型-	-外側基準不等邊型-
頁次	2762	2763	2764	2765

製品名	L型角座-內側基準自由指定型-	-外側基準2邊等邊·材料形狀型-	-外側基準不等邊材料形狀型-	-外側基準冷軋材裁切自由指定型-	鋁製-擠型材裁切自由指定型-
頁次	2766	2766	2766	2767	2769

製品名	樹脂等邊L型角座	C型鋼	金屬箱	箱座	強化骨架-攻牙孔 固定尺寸-	攻牙孔 孔位置指定型-
頁次	2769	2770	2770	2770	2771	2772

製品名	強化骨架-貫穿孔·沉頭孔 固定尺寸-	-貫穿孔·沉頭孔 孔位置指定型-	-構型-	-附側面孔型-	-輕量化型-
頁次	2773	2774	2775	2775	2776

製品名	角板座-尺寸固定品 鑄鐵-	-尺寸固定品 鋁·不銹鋼-	-安裝孔形狀選擇型-	-A面指定削入型-	精密角板座-安裝自由指定型-
頁次	2778	2779	2780	2781	2783

製品名	精密角板座-對角定位型-	-外定位型-	角板座-加寬型-	-螺絲固定型-	焊接角板座-形鋼高度指定型-
頁次	2785	2786	2787	2787	2788

製品名	焊接角板座-形鋼型-	-板型-	焊接角板座	小型焊接角板座
頁次	2789	2790	2791	2792

L-SHAPED ANGLES -SPECIFIABLE TYPE-

L型角座

-外側基準自由指定型-


價格改訂

新價格

CAD資料夾名稱: Angles



Type	材質
LAS	SS400
LAA	A6063
LAU	SUS304

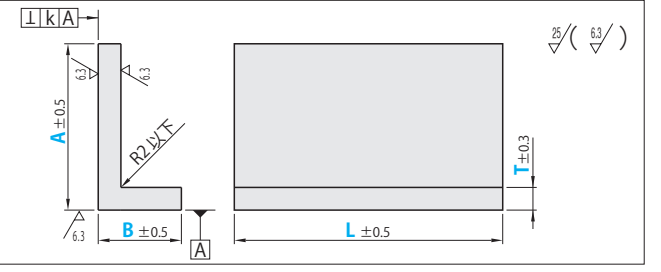

型式 Type	T	指定單位1mm		
		A	B	L
LAS	5	20 ~ 75	20 ~ 75	25 ~ 300
	6	20 ~ 75	20 ~ 75	25 ~ 300
	10	25 ~ 125	25 ~ 125	25 ~ 300
	12	25 ~ 125	25 ~ 125	25 ~ 300
LAA	5	20 ~ 75	20 ~ 75	25 ~ 300
	6	20 ~ 75	20 ~ 75	25 ~ 300
	10	25 ~ 100	25 ~ 100	25 ~ 300
	12	25 ~ 125	25 ~ 125	25 ~ 300
LAU	5	25 ~ 75	25 ~ 75	25 ~ 200
	6	25 ~ 75	25 ~ 75	25 ~ 200
	10	25 ~ 75	25 ~ 75	25 ~ 200
	12	25 ~ 75	25 ~ 75	25 ~ 200

A · B尺寸之長度	直角度 k
20 ~ 80	0.05以內
81 ~ 125	0.10以內

(例) LAS10-A38-B85-L85時
長度尺寸 B85→直角度k在0.10以內。

Order 訂購規格 型式 LAS5 - A25 - B25 - L100

Delivery 出貨日 6 日出貨 快件 A 180元/1 pcs 運費 P.92

NTS 價格 數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	折扣率
1~9	5%
10~19	10%
20~49	10%

Alteration	Code	Spec.	NTS Code
Alteration 追加加工	CKC	對A面做L尺寸兩面直角追加加工。 指定方法 CKC	288

型式	A	B	NTS單價 1 ~ 9 pcs																					
			LAS5 · LAS6					LAS10					LAS12					LAS15						
			最短L ~50	L51 ~100	L101 ~150	L151 ~200	L201 ~250	L251 ~300	最短L ~50	L51 ~100	L101 ~150	L151 ~200	L201 ~250	L251 ~300	最短L ~100	L101 ~150	L151 ~200	L201 ~250	L251 ~300	最短L ~100	L101 ~150	L151 ~200	L201 ~250	L251 ~300
鋼 LAS5 LAS6 LAS10 LAS12 LAS15	20 ~ 50	20	551	983	1,415	1,847	2,272	2,675	709	1,264	1,814	2,365	2,912	3,431	3,100	4,360	5,256	6,239	7,286	3,852	5,170	6,480	7,801	9,112
	51 ~ 75	20	706	1,253	1,796	2,336	2,884	3,395	889	1,580	2,268	2,959	3,647	4,284	3,492	4,640	5,782	6,923	8,068	4,280	5,710	7,132	8,500	9,932
	76 ~ 100	20	-	-	-	-	-	-	932	1,649	2,365	3,078	3,798	4,464	3,899	5,144	6,394	7,636	8,881	4,684	6,217	7,744	9,277	10,811
	101 ~ 125	20	-	-	-	-	-	-	1,087	1,933	2,779	3,629	4,468	5,260	4,342	5,738	7,128	8,528	9,922	5,123	6,772	8,420	10,069	11,714
	20 ~ 50	51	770	1,357	1,933	2,513	3,092	3,636	896	1,598	2,286	3,143	3,679	4,320	3,553	4,694	5,843	6,984	8,125	4,280	5,710	7,132	8,500	9,932
	51 ~ 75	51	835	1,458	2,074	2,686	3,305	3,881	1,026	1,829	2,624	3,431	4,234	4,975	3,758	4,968	6,181	7,391	8,600	4,500	5,976	7,441	8,860	10,332
	76 ~ 100	51	-	-	-	-	-	-	1,112	1,984	2,855	3,726	4,597	5,400	4,090	5,396	6,700	8,006	9,313	4,871	6,466	7,952	9,648	11,236
	101 ~ 125	51	-	-	-	-	-	-	1,231	2,196	3,161	3,949	5,098	5,994	4,648	5,976	7,405	8,842	10,274	5,414	7,186	8,942	10,714	12,470
	20 ~ 50	76	932	1,649	2,365	3,078	3,798	4,464	1,112	1,984	2,855	3,726	4,597	5,400	4,090	5,396	6,700	8,006	9,313	4,871	6,466	7,952	9,648	11,236
	51 ~ 75	76	-	-	-	-	-	-	1,148	2,041	2,934	3,823	4,716	5,540	4,460	5,882	7,312	8,734	10,163	5,339	7,092	8,788	10,606	11,750
	76 ~ 100	76	-	-	-	-	-	-	1,267	2,254	3,240	4,230	5,216	6,131	4,756	6,264	7,772	9,277	10,786	5,677	7,528	9,382	11,232	13,082
	101 ~ 125	76	-	-	-	-	-	-	1,087	1,933	2,779	3,629	4,468	5,260	4,342	5,738	7,128	8,528	9,922	5,123	6,772	8,420	9,554	11,714
20 ~ 50	101	1,231	2,196	3,161	3,949	5,098	5,994	1,231	2,196	3,161	3,949	5,098	5,994	4,648	5,976	7,405	8,842	10,274	5,540	7,304	9,068	10,832	12,596	
51 ~ 75	101	1,267	2,254	3,240	4,230	5,216	6,131	1,267	2,254	3,240	4,230	5,216	6,131	4,756	6,264	7,772	9,277	10,786	5,677	7,528	9,382	11,232	13,082	
76 ~ 100	101	1,303	2,311	3,316	4,327	5,339	6,271	1,303	2,311	3,316	4,327	5,339	6,271	5,072	6,664	8,258	9,853	11,448	6,044	7,740	9,976	11,952	13,918	

型式	A	B	NTS單價 1 ~ 9 pcs																					
			LAA5 · LAA6					LAA10					LAA12											
			最短L ~50	L51 ~100	L101 ~150	L151 ~200	L201 ~250	L251 ~300	最短L ~50	L51 ~100	L101 ~150	L151 ~200	L201 ~250	L251 ~300	最短L ~100	L101 ~150	L151 ~200	L201 ~250	L251 ~300					
鋁 LAA5 LAA6 LAA10 LAA12	20 ~ 50	20	518	914	1,314	1,717	2,117	2,488	680	1,210	1,746	2,272	2,808	3,305	3,028	4,208	5,396	6,574	7,762	4,280	5,710	7,132	8,500	9,932
	51 ~ 75	20	648	1,138	1,631	2,124	2,617	3,078	803	1,433	2,066	2,700	3,334	3,920	3,575	4,864	6,160	7,456	8,752	4,500	5,976	7,441	8,860	10,332
	76 ~ 100	20	-	-	-	-	-	-	839	1,490	2,142	2,797	3,452	4,057	3,856	5,256	6,649	8,050	9,720	4,684	6,217	7,744	9,277	10,811
	101 ~ 125	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,356	5,872	7,391	8,925	10,418	4,500	5,976	7,441	8,860	10,332
	20 ~ 50	51	680	1,199	1,710	2,221	2,736	3,218	839	1,490	2,142	2,797	3,452	4,057	3,452	4,748	6,044	7,333	8,629	4,500	5,976	7,441	8,860	10,332
	51 ~ 75	51	756	1,310	1,865	2,419	2,974	3,499	968	1,735	2,502	3,272	4,043	4,759	3,805	5,152	6,502	7,844	9,191	4,500	5,976	7,441	8,860	10,332
	76 ~ 100	51	-	-	-	-	-	-	1,069	1,933	2,790	3,647	4,507	5,303	4,262	5,760	7,268	8,780	10,274	4,684	6,217	7,744	9,277	10,811
	101 ~ 125	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,655	6,260	7,862	9,482	11,066	4,500	5,976	7,441	8,860	10,332
	20 ~ 50	76	880	1,526	2,196	2,866	3,532	4,154	1,069	1,933	2,790	3,647	4,507	5,303	4,262	5,760	7,268	8,780	10,274	4,684	6,217	7,744	9,277	10,811
	51 ~ 75	76	-	-	-	-	-	-	1,069	1,933	2,790	3,647	4,507	5,303	4,262	5,760	7,268	8,780	10,274	4,684	6,217	7,744	9,277	10,811
	76 ~ 100	76	-	-	-	-	-	-	1,098	1,969	2,844	3,722	4,594	5,400	4,561	6,124	7,690	9,248	10,804	4,561	6,124	7,690	9,248	10,804
	101 ~ 125	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,892	6,548	8,208	9,864	11,520	4,561	6,124	7,690	9,248	10,804
20 ~ 50	101	1,069	1,933	2,790	3,647	4,507	5,303	1,069	1,933	2,790	3,647	4,507	5,303	4,262	5,760	7,268	8,780	10,274	4,684	6,217	7,744	9,277	10,811	
51 ~ 75	101	1,098	1,969	2,844	3,722	4,594	5,400	1,098	1,969	2,844	3,722	4,594	5,400	4,561	6,124	7,690	9,248	10,804	4,561	6,124	7,690	9,248	10,804	
76 ~ 100	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237	5,749	7,268	8,780	10,300	4,619	6,232	7,848	9,464	11,084	
101 ~ 125	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,892	6,548	8,208	9,864	11,520	4,892	6,548	8,208	9,864	11,520	

型式	A	B	NTS單價 1 ~ 9 pcs					
			LAU5 · LAU6			LAU8		
			L25 ~50	L51 ~100	L101 ~150	L151 ~200	L25 ~50	L51 ~100
不銹鋼 LAU5 LAU6 LAU8	25 ~ 50	25	1,159					