

■容許張力表

工程樹脂鏈條種類	鏈條No.	一般	超低摩擦	導電・耐熱	耐藥	導電	耐熱	商品頁面				
樹脂包覆鏈條 SS(鋼鏈條)	40	3630			—	—	P1308					
樹脂包覆鏈條 SUS(不鏽鋼鏈條)		440										
樹脂包覆鏈條 OL(無給油鏈條)		3630										
樹脂包覆鏈條 SS(鋼鏈條)	60	8830			—	—	P1309					
樹脂包覆鏈條 SUS(不鏽鋼鏈條)		1030										
樹脂包覆鏈條 OL(無給油鏈條)		8830										
One-Touch塊狀鏈條直柱型	40・40W	390	320	460	380	—	—	P1310				
One-Touch平面鏈條直柱型								P1310				
One-Touch塊狀鏈條彎曲型	60	350	310	390	310	—	—	P1311				
One-Touch平面鏈條彎曲型								P1312				
工程樹脂塊狀鏈條	40・40W	440	390	—	400	470	560	P1313				
	60	940	760	—	870	830	1100					

■耐腐蝕性數據

■耐藥・油性

藥品名	一般用・超低摩擦 導電性・耐熱規格	耐藥規格
丙酮	○	×
油(植物、礦物)	○	○
乙醇	○	○
氨水	○	○
氯化鈉	○	○
鹽酸(2%)	×	×
海水	△	△
雙氧水	×	○
氫氧化鈉(25%)	○	○
汽油	○	○
蟻酸	×	○
甲醛	○	○
檸檬酸	△	○

■耐食品性

藥品名	一般用・超低摩擦 導電性・耐熱規格	耐藥規格
威士忌	○	○
牛奶	○	○
食用醋	△	△
冷飲	○	○
啤酒	○	○

藥品名	一般用・超低摩擦 導電性・耐熱規格	耐藥規格
鉻酸	×	△
醋酸	×	○
四氯化碳	○	○
次氯酸鈉	×	×
硝酸(5%)	×	○
氫氧化鉀	○	○
肥皂水	○	○
乳酸	○	○
石蠟	○	○
苯	○	○
碘	×	×
硫酸	×	×
磷酸(10%)	×	△

藥品名	一般用・超低摩擦 導電性・耐熱規格	耐藥規格
果汁	○	○
水	○	○
蔬菜汁	○	○
葡萄酒	○	○

・定義 ○：具有良好的耐蝕性・△：耐蝕性隨使用條件而異・×：不具備耐蝕性

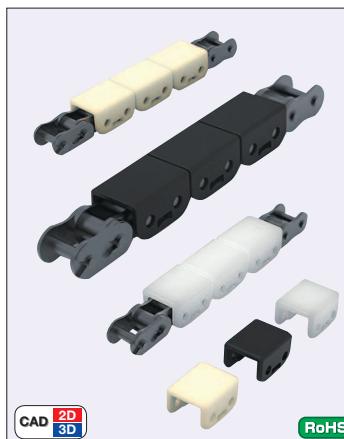
單位:N

■特長：於金屬鏈條上簡易裝上樹脂蓋之商品。容許張力高，適合重物的蓄積運送(停滯運送)。

請依照選定步驟①～④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 (組件)
(樹脂蓋單品)

型式 (①Type · ②No. · ③鏈條型) - ④鏈節數

CHECV40SS
CHETC60M
— 474

■容許張力和參考質量

No.	容許張力(kN)		參考質量(kg/m)			
	SS	SUS	M	SS	SUS	M
40	3.63	0.44	3.63	0.89	0.91	0.95
60	8.83	1.03	8.83	1.94	1.95	2.07

④容許張力・耐腐蝕性一覽參照此處P1307

⑤樹脂蓋單品以盒裝販售(20個/盒)。

⑥樹脂蓋單品無附接合鏈節。

①Type	②No.	③鏈條型	④鏈節數 (指定單位:2節)	L	W	H ₁	H ₂	型式				
								SS (鋼)	SUS (不鏽鋼)			
組件 CHECV CHECVS CHECVC CHECVY	40	SS (鋼)	20~1000	20.6	12.7	6	8.9	40	SS (鋼)			
	60	SUS (不鏽鋼) M (鋼(無給油))		30.1	19.05	9	12		60	(不鏽鋼) M (鋼(無給油))		

⑦請以2的倍數來指定鏈節數。最終鏈節為附屬的接合鏈節。

■交貨型態

鏈節數超過1個單元鏈節(No.40: 240個鏈節、No.60: 160個鏈節)時，單元鏈節將與剩餘鏈節分開包裝。

(例)以CHECV40SS-300為例，分為240(鏈節)×1(單元)+60(鏈節)兩部份。

Delivery
出貨日
5 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
少量	1~30	31~
數量	一般	交期另估
出貨日		

⑧超過表中最大數量時交期另估。P5

