

圓線彈簧

—外徑基準不鏽鋼型—


新刊載

橘色文字表示



請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式 ①Type · ②D ③L UY4 - 25

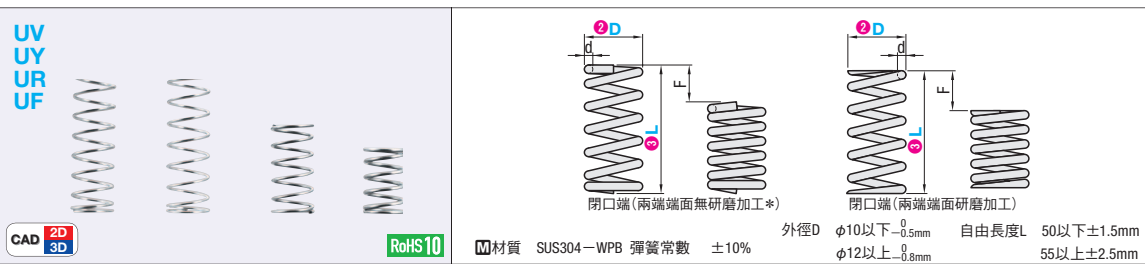

UV : Fmax. (容許壓縮量) = L x Fa%

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UV 3, UV 4, UV 5, UV 6, UV 8.

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UV 6, UV 8, UV 10, UV 12.

UR : Fmax. (容許壓縮量) = L x Fa%

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UR 2, UR 3, UR 4, UR 5, UR 6, UR 8.

UY : Fmax. (容許壓縮量) = L x Fa%

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UY 2, UY 3, UY 4, UY 5.

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UY 13, UY 16, UY 20.

UV · UY型全尺寸兩端無研磨加工。貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。使用次數：100萬次。圈數、貼緊長度的求法請參考P.2060。

UF : Fmax. (容許壓縮量) = L x 45%

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UF 2, UF 3, UF 4, UF 5, UF 6, UF 8.

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UF 10, UF 12, UF 13, UF 16, UF 20.

Table with columns: 型式, d, 貼緊長度, F max., N {kgf} max., Fa%. Rows include UF 10, UF 12, UF 13, UF 16, UF 20.

UR型全尺寸兩端無研磨加工。貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。使用次數：100萬次。圈數、貼緊長度的求法請參考P.2060。

UF型有*符號者，兩端無研磨加工。貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。使用次數：100萬次(非保證值)。圈數、貼緊長度的求法請參考P.2060。



色型式 庫存品 隔日出貨P.5 當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

上述以外 2 日出貨

Table with columns: 數量區分, 標準訂購, 特殊訂購. Rows include 數量, 出貨日.

超過表中最大數量時交期另估。P.5



彈簧常數

Table with columns: Type, UV, UY, UR, UF, UL, UTT, UM, UH, UBB. Rows include 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20.

D12僅有UY · UR · UF · UBB型。D14僅有UBB型。