

附法蘭線性襯套 標準型

一長型/嵌入式長型一

=致使用業界標準產品的客戶=
- 框中為業界標準規格(外筒SUJ2、保持器樹脂)
- 選定時請優先參考此類型。



附法蘭線性襯套 標準型

一加長嵌入長型一

=致使用業界標準產品的客戶=
- 框中為業界標準規格(外筒SUJ2、保持器樹脂)
- 選定時請優先參考此類型。



■特長: 可用螺絲固定安裝用法蘭, 組裝便利的規格。嵌入長型線性襯套不會於安裝處的背面凸出, 為可確保背面空間性的優異規格。

Order 訂購範例 table with columns: 型式(Type · dr), LHKRL8, LHKICNL16


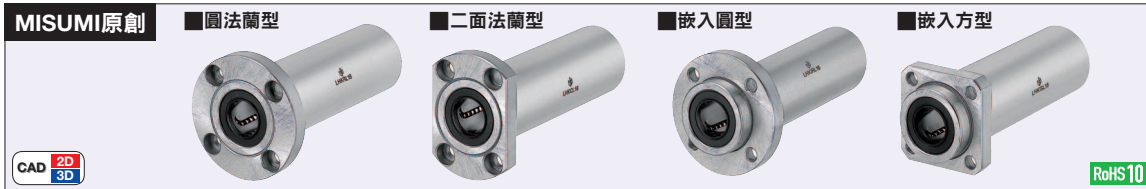


Table with columns: Type (圓法蘭, 方法蘭, 二面法蘭), 外筒·滾珠 (材質, 硬度, 表面處理), 保持器 (材質), 使用環境溫度, 附屬品 (油封, 材質, NBR橡膠)

※如對防鏽有要求, 請優先選擇鍍無電鍍表面處理的產品。表面處理和防鏽方法請參照 P.3048~3050。

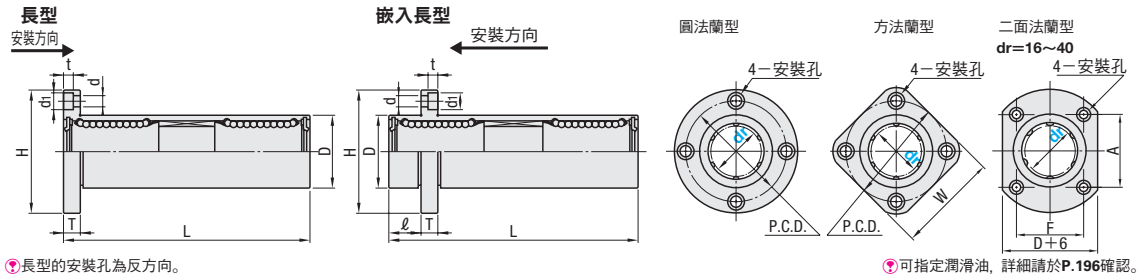

Main specification table with columns: dr (容許公差), D容許公差, L容許公差, 滾珠列數, 基本額定荷重, 質量(g)

使用時的注意事項請於 P.195 確認。交貨時已塗上防鏽油。 *D部與法蘭安裝面的直角度 kgf=N×0.101972

Table showing lead times (出貨日) for various bushing types, categorized by long and inlay types.

Delivery 出貨日 table with columns: 數量區分, 標準訂購, 特殊訂購, 數量, 出貨日

其他 table with columns: 數量區分, 標準訂購, 特殊訂購, 數量, 出貨日


■特長: 可用螺絲固定安裝用法蘭, 組裝便利的規格。可將工件安裝於線性襯套本體中心附近, 因此荷重與空間能夠平均分散於法蘭兩側。

Order 訂購範例 table with columns: 型式(Type · dr), LHKMRNL6, LHKMSLF6



Table with columns: Type (圓法蘭, 方法蘭, 二面法蘭), 外筒·滾珠 (材質, 硬度, 表面處理), 保持器 (材質), 使用環境溫度, 附屬品 (油封, 材質, NBR橡膠)

※如對防鏽有要求, 請優先選擇鍍無電鍍表面處理的產品。表面處理和防鏽方法請參照 P.3048~3050。

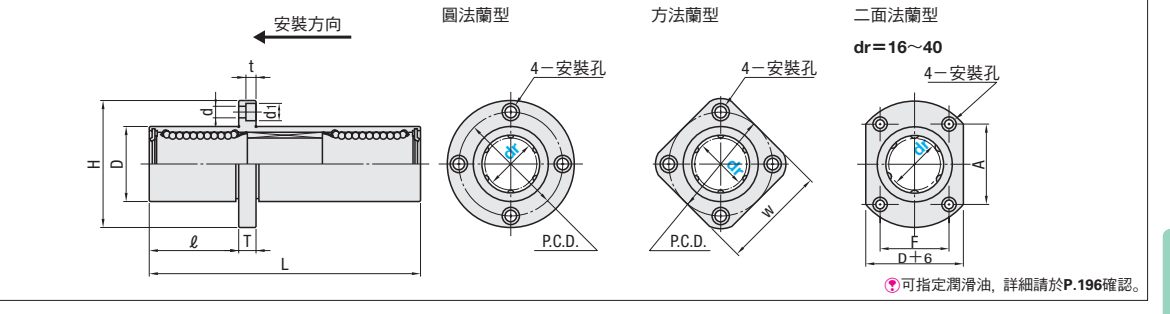

Main specification table for the second page with columns: dr (容許公差), D容許公差, L容許公差, 滾珠列數, 基本額定荷重, 質量(g)

使用時的注意事項請於 P.195 確認。交貨時已塗上防鏽油。 *D部與法蘭安裝面的直角度 kgf=N×0.101972

Table showing lead times (出貨日) for various bushing types, categorized by round, method, and two-face types.

Delivery 出貨日 table with columns: 數量區分, 標準訂購, 特殊訂購, 數量, 出貨日

其他 table with columns: 數量區分, 標準訂購, 特殊訂購, 數量, 出貨日