



請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。




型式(①Type · ②No. · ③荷重)
HCFT6-130
HCFTK-L6-130




CAD 2D

腳輪活動型
HCFT

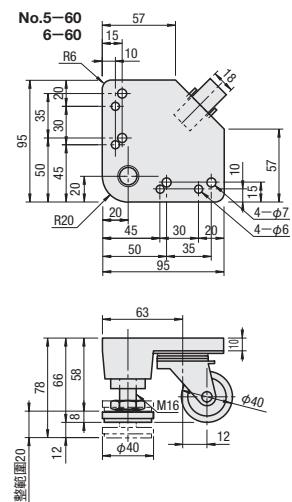

適用螺栓·螺帽(M5/M6共用)

HCFT HCFTM
HCFTU HCFTD

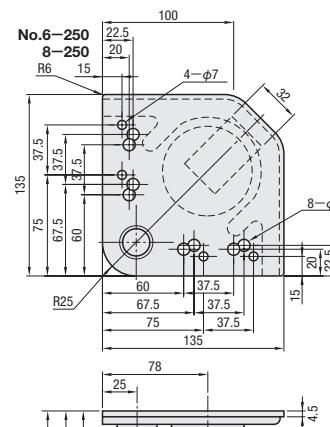


適用螺栓·螺帽(M6/M8共用)
腳輪全部皆可360°旋轉。

型式	車輪材質(顏色)	本體	千斤頂螺栓
Type	Material (Color)	Body	Lifting Screw
HCFT-HCFTK-R-HCFTK-L-SHCF	尼龍(灰)	ADC12	
HCFTU	優力膠(綠)		
HCFTM	MC尼龍(藍)	SS400	三價鉻酸鹽
HCFTD-SHCFTD	導電性MC尼龍(黑)	FCD45	黑色塗裝

◎僅HCFT8-500為酚醛(黑)。


◎SHCF、SHCFD時，千斤頂螺栓及腳輪的材質為SUS304。

SHCF

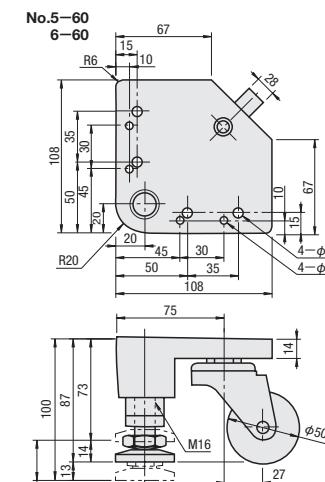



適用螺栓·螺帽(M5/M6共用)
HCFT HCFTM
HCFTU HCFTD

HCFT
HCFTM
HCFTD

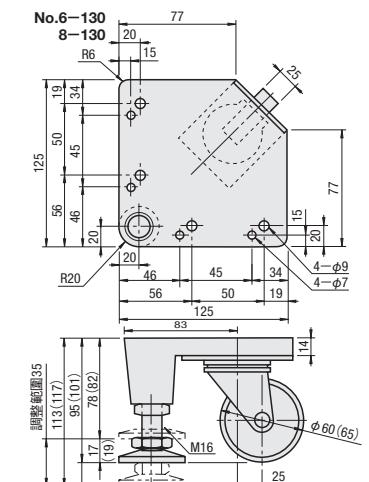

◎()內的數值為導電型。


適用螺栓·螺帽(M6/M8共用)

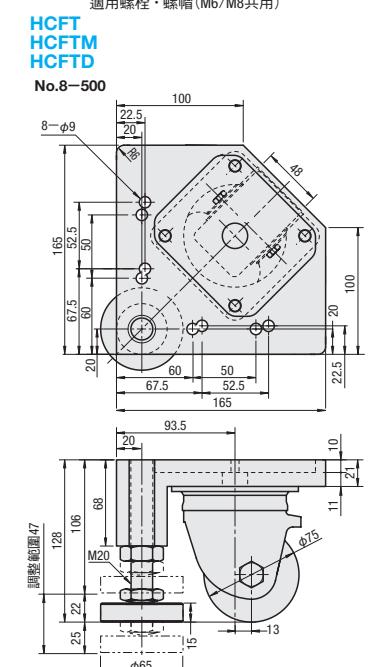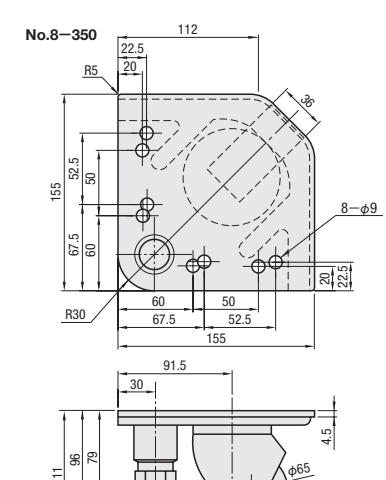


◎以腳輪移動時，請將調整腳墊完全拉起。

腳輪固定型

HCFTK-R

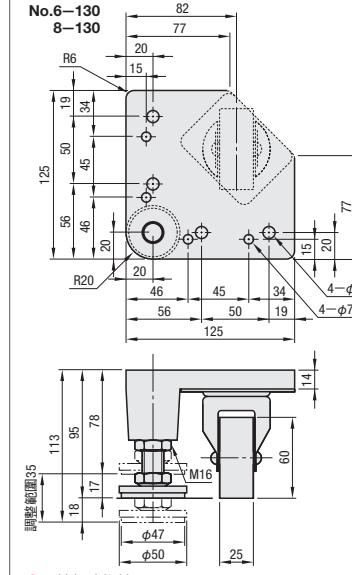

HCFTK-L

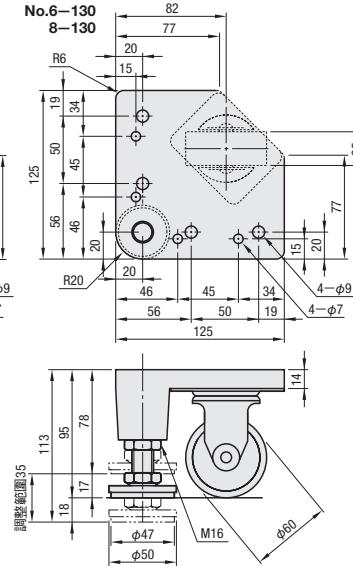

腳輪型	型式	①Type	②No.	③荷重 kg N g	容許荷重質量		適用螺栓·螺帽	出貨日
					螺栓	螺帽		
活動型	HCFT	5	60	60 588 600	CBMS-15	HNTTSN-5	4	3日
		6	130	130 1275 1100	CBMB-15	HNTTSN-6	4	-
活動型	HCFTM	6	130	130 1275 1100	CBMB-20	HNTTSN-6	4	庫存品
		8	130	130 1275 1100	CBMB-25	HNTTSN-6	4	3日
固定型	HCFTK-L	6	130	130 1275 1100	CBMB-20	HNTTSN-6	4	-
	HCFTK-R	8	130	130 1275 1100	CBMB-25	HNTTSN-6	4	3日
活動型	HCFTU	6	250	250 2452 1445	CBMB-25	HNTTSN-6	4	3日
		8	350	350 3432 2170	CBMB-15	HNTTSN-8	4	庫存品
活動型	HCFTD	8	500	500 4902 5600	CBMB-30	HNTTSN-8	4	3日

◎HCFT6-130、8-130與HCFTK6-130、8-130的安裝高度相同，可並列使用。

◎庫存品…隔日出貨 **P.5** (當日出貨僅適用於當日PM:00前提出申請之訂單。)

◎表中無交期表示無販售此規格。

腳輪型	型式	①Type	②No.	③荷重 kg N g	容許荷重質量		適用螺栓·螺帽	出貨日
					螺栓	螺帽		
活動型	SHCF	5	60	60 588 600	SCB5-20	HNTTSN-5	4	3日
		6	130	130 1275 1100	SCB6-20	HNTTSN-6	4	-

◎腳墊部與腳輪為不鏽鋼(SUS304)製。

◎表中無交期表示無販售此規格。

Alteration
追加工
Delivery
出貨日

型式(①Type · ②No. · ③荷重) - (BL)

HCFT6-130 - BL100

5 日出貨

(BL)

HCFT6-130 - BL100