

MISUMI 經濟型 定位顯示器用夾板 軸承型

新商品 NEW



代表型號：C-DPNKB12


567 1個起訂 元/個 最低為標準品 27折

數量	折扣	出貨日
1~10	-	5日

◎若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D

零件名稱	材質	表面處理
本體	鋁合金	黑色陽極處理
固定握柄	鋁壓鑄件	烤漆

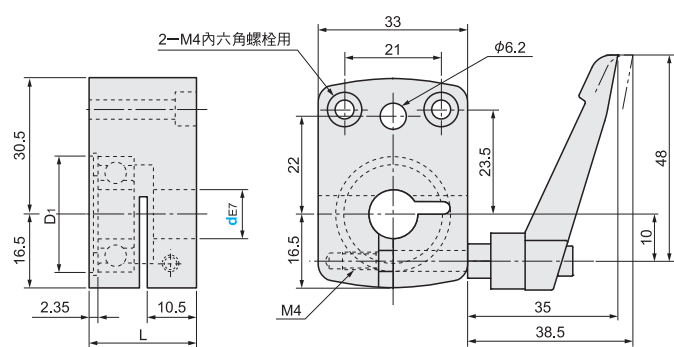

◎請避免在未插入導桿的情況下使用(空鎖)。可能會導致變形而產生無法使用的狀況。

型式		L	D1	重量 (g)
Type	軸承內徑d			
C-DPNKB	8	23	22	130
	10	24	26	133
	12		28	132

Order 訂購範例 型式(Type・軸承內徑d) C-DPNKB12

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
Type C-DPNKB 關鍵字 夾板 軸承

MISUMI 經濟型 定位顯示器 標準型

新商品 NEW



代表型號：E-DPNR3-CSE10

963 1個起訂 元/個 最低為標準品 45折

數量	折扣	出貨日
1~9	-	1日
10~50	95折	1日

◎若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。


CAD 2D 3D

外殼	背板	套管	附屬品		
材質 顏色	材質	材質 表面處理	止迴螺絲(黑色)	緩衝墊(黑色)	防塵套(黑色)
ABS 黃色	尼龍	相當於 Q235 染黑處理	(鋼)	(聚氨酯泡棉)	(NBR合成橡膠)

型式	旋轉1圈顯示	最高轉速 (rpm)	重量 (g)	軸環
E-DPNR	1	001.0	250	無 (14) CSE6 CSE8 CSE10 CSE12
	2	002.0	150	
	3	003.0	100	
	4	004.0	75	
	5	005.0	60	
	6	006.0	50	

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~6選擇型式和數值後再行訂購。
型式(1Type・2主軸螺距) - 3軸環
E-DPNR3 - CSE10
E-DPNR3 - CSE12

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
Type E-DPNR 關鍵字 定位顯示器 標準

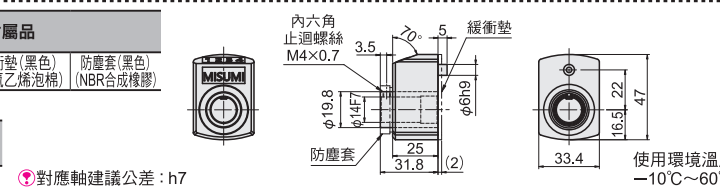

顯示器軸環詳細尺寸

軸環	d	重量 (g)
CSE6	6	16
CSE8	8	14
CSE10	10	9
CSE12	12	5

MISUMI 經濟型 定位顯示器 標準型 不鏽鋼型

新商品 NEW



代表型號：E-DSNR3-10

975 1個起訂 元/個 最低為標準品 46折

數量	折扣	出貨日
1~9	-	9日
10~50	95折	9日

◎若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D

外殼	背板	套管	附屬品		
材質 顏色	材質	材質 表面處理	止迴螺絲	緩衝墊(黑色)	防塵套(黑色)
ABS 黃色	尼龍	相當於 SUS304 無	(不鏽鋼)	(聚氨酯泡棉)	(NBR合成橡膠)

型式	旋轉1圈顯示	最高轉速 (rpm)	重量 (g)	指定內徑d
E-DSNR	1	001.0	250	6
	2	002.0	150	8
	3	003.0	100	10
	4	004.0	75	12
	5	005.0	60	14
	6	006.0	50	

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~6選擇型式和數值後再行訂購。
型式(1Type・2主軸螺距) - 3d
E-DSNR3 - 10

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
Type E-DSNR 關鍵字 定位顯示器 標準

