




代表型號：MTUBE-VT-6.4

10,644 1卷起訂 元/卷  
9,580 30卷起 元/卷

大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~5	-	5日
6~29	-	另詢
30~	9折	另詢

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

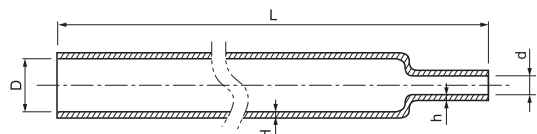


材質 本體：氟橡膠

Type	規格	包裝規格 L	收縮前 (mm)		收縮後 (mm)	
			內徑D	壁厚H	內徑d	壁厚h
MTUBE-VT	2.4	100公尺/卷	≥2.4	0.35	≤1.2	0.70±0.2
	3.2		≥3.2	0.40	≤1.6	0.76±0.2
	4.8		≥4.8	0.50	≤2.4	0.89±0.2
	6.4		≥6.4	0.50	≤3.2	
	9.5	50公尺/卷	≥9.5	0.55	≤4.8	
	12.7	25公尺/卷	≥12.7	0.60	≤6.4	

請依照選定步驟1~2選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式 (Type) - 規格  
MTUBE-VT - 6.4

熱收縮套管規格選定範例

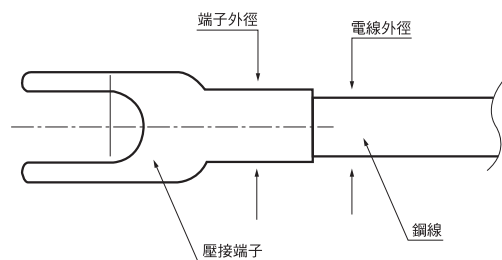

熱收縮套管選定(電線用)

電線斷面積 (mm <sup>2</sup> )	電線外徑 (φmm)	適用熱收縮套管內徑 (φmm)
0.75	2.8	3.0
1.25	3.0	3.2
2.0	3.4	3.6
3.5	4.0	4.2
5.5	5.0	5.1

熱收縮套管選定(壓接端子用)

電線斷面積 (mm <sup>2</sup> )	電線外徑 (φmm)	適用熱收縮套管內徑 (φmm)
0.75	-	-
1.25	3.2	3.4
2.0	3.9	4.0
3.5	5.0	5.1
5.5	5.4	5.5

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋  
Type **MTUBE-VT**  
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字 **熱收縮套管 耐高溫**  
於網頁搜尋生成訂購型號




代表型號：MTUBE-GAP-10.85

106 1包起訂 10個入 元/包  
95 30包起 元/包

大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~29	-	5日
30~50	9折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

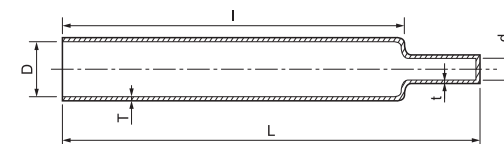

材質 本體：聚烯烴  
內層：熱熔膠

Type	規格	收縮前 (mm)				收縮後尺寸 (mm)	
		內徑D	壁厚T	內孔長度l	總長度L	內徑d (max.)	壁厚t
MTUBE-GAP	5.72	5.30±0.20	0.45±0.10	30±0.50	40±0.50	1.6	1.10±0.15
	7.44	7.30±0.30				2.1	1.15±0.15
	10.85	10.30±0.30	0.55±0.15	40±0.50	45±0.50	3.1	1.35±0.20

請依照選定步驟1~2選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式 (Type) - 規格  
MTUBE-GAP - 10.85

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋  
Type **MTUBE-GAP**  
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字 **熱縮封帽**  
於網頁搜尋生成訂購型號