

新商品
NEW




代表型號：E-1238A220

225 2個起訂
元/個

數量	折扣	出貨日
2~99	-	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D

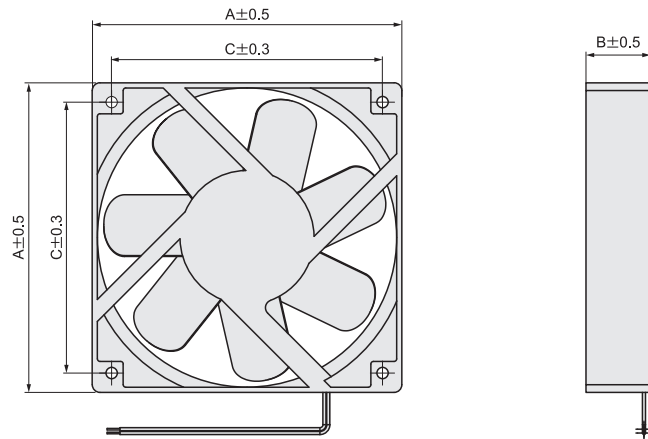

導線相當於UL 1007
PIN1：黑色
PIN2：黑色
長度：300±10(mm)
材質 PBT, 銅
表面處理 部分鍍錫

型式	邊長 A	厚度 B	安裝孔間距 C	額定電壓 (V)	AC操作電壓範圍 (V)	DC操作電壓範圍 (V)	最高承受電壓 (V)	額定電流 (A) (±10%)	額定轉速 RPM±10% (min)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dBA)
E-1238A220	120	38	105.25	220	110~230	90~220	230	0.05	2600	95.17	5.58	41
E-1225A220		25	105					0.04	2200	53.3	2.8	36.6
E-8025A220	80	25	71.4					0.015	2000	24.4	2	25.5

除風扇本體外，另有販售附過濾網及防護罩之組合品，詳細規格請參照MISUMI官網。

Order 訂購範例
型式 E-1238A220

型號生成方法
方法1 MISUMI官網搜尋
Type E-1238A220
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 風扇
於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定
MISUMI 經濟型




經濟型網路/USB轉換接頭

比MISUMI標準品
最低折扣
39折

- 一體式接點設計
- 簡易防塵蓋
- 金屬墊圈確保螺帽緊固



使用情況

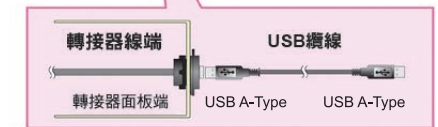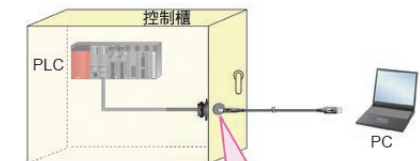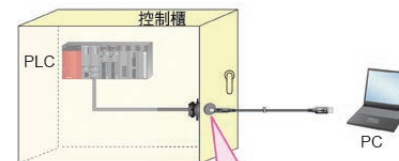

商品特長

●網路轉換接頭

特長 1

採用一體式接點設計，避免PCB焊接加工不良，確保正常導通。

市場流通商品*	MISUMI經濟型
一般分體式接點	一體式接點
PVC外殼與PCB焊接加工會發生不良	無須與PCB焊接，減少不良

特長 2

有別於市售防塵蓋，採用簡易防塵蓋，簡潔不多餘。

市場流通商品*	MISUMI經濟型
市售防塵蓋	簡易防塵蓋
市售防塵蓋	簡易防塵蓋

●USB轉換接頭

特長 1

有別於市售防塵蓋，採用簡易防塵蓋，簡潔不多餘。

市場流通商品*	MISUMI經濟型
市售防塵蓋	簡易防塵蓋
市售防塵蓋	簡易防塵蓋

特長 2

公母接頭搭配使用時，可達到IP65防水功能，確保潮濕環境下正常通信。

市場流通商品*	MISUMI經濟型
分開可比照一般RJ45轉換接頭使用	組合時具備IP65防水功能
分開可比照一般RJ45轉換接頭使用	組合時具備IP65防水功能

*市場流通商品，為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。

3

電纜線保護鏈架·熱收縮
套管·風扇·配線零件

電纜線
保護鏈架

P.239

熱收縮套管

P.247

風扇

P.259

配線零件

P.262

3

電纜線保護鏈架·熱收縮
套管·風扇·配線零件

電纜線
保護鏈架

P.239

熱收縮套管

P.247

風扇

P.259

配線零件

P.262