

# MiSUMI 經濟型 附法蘭齒形惰輪 背面拉伸型

追加規格



代表型號：C-AFBD15-30

**151** 2個起訂 元/個  
**136** 50個起 元/個

最低為標準品 **36折**  
 大訂單再享 **9折**

數量	折扣	出貨日
2~49	—	1日
50~200	9折	1日

 

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質			表面處理
本體	法蘭	軸承	
鋁合金	鋁合金	鋼	白色陽極處理



中心軸承型

C-AFBD (無法蘭型)  
 C-AFDF (附法蘭型)

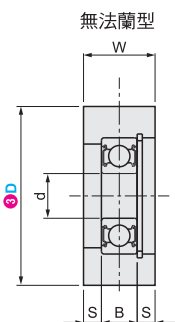

兩側軸承型

C-AFBD (無法蘭型)  
 C-AFDF (附法蘭型)

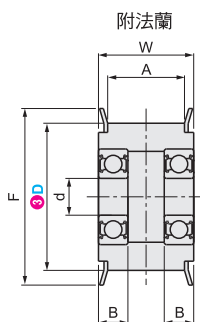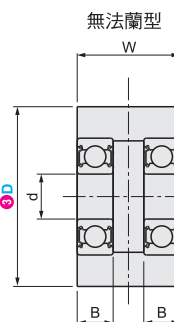

- 軸承為壓入式
- 軸承精度 JIS B1514 0級(壓入前)
- MiSUMI不保證軸承品牌

## 中心軸承型

型式 ①Type	對應皮帶 ②	外徑 D	F	A	適用皮帶寬度No.		S	軸承型號與尺寸			
					英制	公制		No.	d	B	
C-AFBD (無法蘭型) C-AFDF (附法蘭型)	9	20	25	5	—	40	2.5	695ZZ	5	4	
	10	25	30	6	19	—	3	696ZZ	6	5	
	11			7	—	60					
	11.5	30	35	7.5	25	—	3.25	698ZZ	8	6	
	14			9	31	—					4
	15	40	48	11	37	100	4.5	6000ZZ	10	8	
	16			11	37	—					4
	19	30	36	14	50	—	6.5	698ZZ	8	6	
								5.5	628ZZ	8	8
								5	6200ZZ	10	9

詳細販售型號及規格請以MiSUMI官網為準。

## 中心軸承型

型式 ①Type	對應皮帶 ②	外徑 D	F	A	適用皮帶寬度No.		S	軸承型號與尺寸		
					英制	公制		No.	d	B
C-AFBD (無法蘭型) C-AFDF (附法蘭型)	22	35	45	17	—	150	7	6000ZZ	10	8
		45	55	—	6.5	6200ZZ	9			
	26	40	48	21	75	—	9	6000ZZ	8	

## 兩側軸承型

型式 ①Type	對應皮帶 ②	No.	外徑 D	F	A	適用皮帶寬度No.		軸承型號與尺寸		
						英制	公制	No.	d	B
C-AFBD (無法蘭型) C-AFDF (附法蘭型)	9	15	15	18	5	—	40	675ZZ×2	5	2.5
	11	15	15	18	7	—	60	675ZZ×2	5	2.5
		20	20	25				676ZZ×2	6	3
	11.5	15	15	18	7.5	25	—	675ZZ×2	5	2.5
	15	20	20	25	11	37	100	686ZZ×2	6	5
		25	25	30				688ZZ×2	8	
	19	25	25	32	14	50	—	688ZZ×2	8	5
		30W	30	36						
	22	25	25	32	17	—	150	688ZZ×2	8	5
		35W	35	45						
	26	40W	40	48	21	75	—	6000ZZ×2	10	8
		45W	45	55						
	27	60	60	67	22	—	200	6201ZZ×2	12	10
	32	45	45	55	27	100	250			
		65	65	74						
	37	55	55	67	32	—	300	6202ZZ×2	15	11
	45	70	70	80	40	150	—			
	49	60	60	67	44	—	400			

詳細販售型號及規格請以MiSUMI官網為準。

Order 訂購範例

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

型式(①Type · ②對應皮帶) — ③外徑D/No.  
 C-AFBD15 — 30

型號生成方法

方法1 MiSUMI官網搜尋  
 Type **C-AFBD**  
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋  
 關鍵字 **惰輪 背面拉伸**  
 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定  
 MiSUMI  經濟型

型號生成方法

方法1 MiSUMI官網搜尋  
 Type **C-AFDF**  
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋  
 關鍵字 **惰輪 背面拉伸**  
 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定  
 MiSUMI  經濟型

時規皮帶輪

P.301

惰輪

P.323

接合型皮帶

P.349

開放型皮帶

P.355

皮帶用  
金屬零件

P.359

5

時規皮帶輪 ·  
時規皮帶

時規皮帶輪

P.301

惰輪

P.323

接合型皮帶

P.349

開放型皮帶

P.355

皮帶用  
金屬零件

P.359

5

時規皮帶輪 ·  
時規皮帶