

# 經濟型 軸承固定座組

省空間 輕量化 價格低



掃描觀看  
產品特徵影片



比MiSUMi標準品  
最低折扣  
**19折**

## 鋁合金原創形狀，實現省空間+輕量化


### T型

MiSUMi  
標準品



外殼重量  
降低約 **30%**

MiSUMi  
經濟型

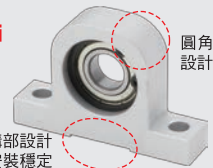

圓角設計  
逃溝部設計  
安裝穩定

### 菱型

MiSUMi  
標準品



外殼重量  
降低約 **35%**



MiSUMi  
經濟型



菱形  
省空間設計


## 透過FEA分析確保強度足夠

MiSUMi標準品

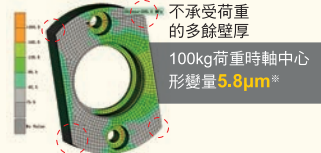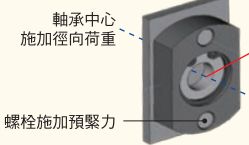

不承受荷重的  
多餘壁厚  
100kg荷重時軸中心  
形變量 **5.8μm\***

MiSUMi經濟型

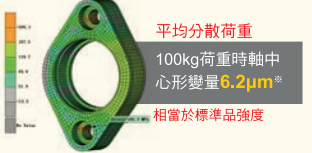


平均分散荷重  
100kg荷重時軸中心  
形變量 **6.2μm\***  
相當於標準品強度

\*測試分析對象：6901ZZ軸承固定座組，軸承孔內徑12mm。


\*以上為參考值，實際性能依實際使用情況而定

## 使用案例：鋁製品更適用於中低荷重的裝置


### 搬運裝置

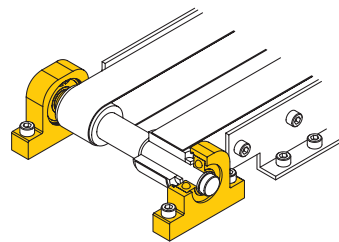

### 托盤中心定位裝置

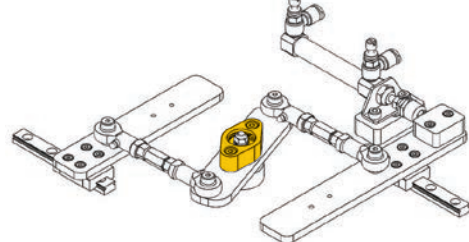

### 旋轉裝置

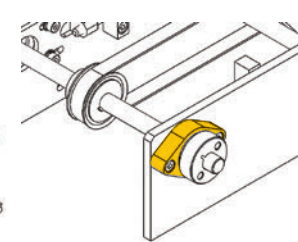

代表型號：C-BGHA6900ZZ-20


**138** 2個起訂 元/個 最低為標準品  
**124** 20個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~200	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	表面處理	附屬品扣環
軸承 鋼	固定座 鋁合金	白色陽極處理 彈簧鋼

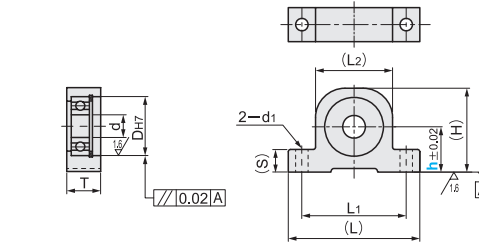

型式 ①Type	②軸承型號	③高度h	軸承 內徑d	(H)	L1	d1	(L)	(L2)	T	(S)	Dh7
C-BGHA	698ZZ	20	8	34	37		49	25	11	8	19
		30		44						10	
	6900ZZ	20	10	35	41		53	29		8	22
		40		45		5.5				10	
	6901ZZ	20	12	36	44		56	32	12	8	24
		40		46						10	
6902ZZ	30	15	56	48		60	36		12	28	
	40		58	48					15		

①尺寸僅供參考(鋁製型材加工，外觀尺寸公差為±0.5mm)。具體尺寸以實物為準。

Order 訂購範例  
請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。  
型式(①Type · ②軸承型號) — ③h  
C-BGHA6900ZZ — 20

## MiSUMi 經濟型 軸承固定座組 菱型輕量型

代表型號：C-BACA6901ZZ

**154** 2個起訂 元/個 最低為標準品  
**139** 20個起 元/個 大訂單再享 9折


數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~200	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




材質	表面處理	附屬品扣環
軸承 鋼	固定座 鋁合金	白色陽極處理 彈簧鋼


無扣環型

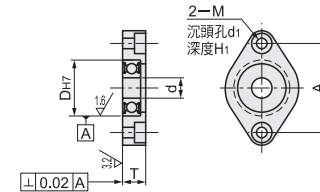

有扣環型

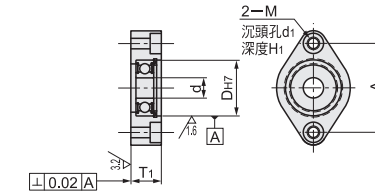

有扣環嵌入型

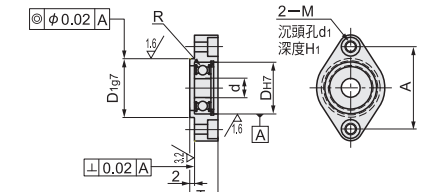

型式 ①Type	②軸承型號	軸承內徑 d	Dh7	D1g7	T	T1	A	沉頭孔 d1	深度 H1	貫穿孔	嵌入 型R
C-BACN(無扣環型)	698ZZ	8	19	24			31				
C-BACA(有扣環型)	6900ZZ	10	22	27	8	11	35	8	4.4	5	0.3
C-BACR(有扣環嵌入型)	6901ZZ	12	24	30			38				
	6902ZZ	15	28	35	9	12	45	9.5	5.4	6	

Order 訂購範例  
請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。  
型式(①Type · ②軸承型號)  
C-BACA6900ZZ

### 型號生成方法



方法1 MiSUMi官網搜尋  
Type **C-BACA**  
於網頁搜尋生成訂購型號

### 方法2



步驟1 MiSUMi官網搜尋  
關鍵字 **軸承固定座**  
於網頁搜尋生成訂購型號  
步驟2 經濟型品牌選定  
MiSUMi  **經濟型**