

MISUMI 經濟型 附優力膠凸輪軸承隨動器 內六角孔型

追加規格



代表型號：C-CFFRUA6-16

429 1個起訂 元/個 最低為標準品 49折
 365 50個起 元/個 大訂單再享 85折

數量	折扣	出貨日
1~49	-	1日
50~500	85折	1日

*若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



Type		材質		附屬品
平面型	桶型	優力膠	本體	
C-CFFRUA	-	蕭氏硬度 A90	SUJ2	內六角螺帽1個 (S45C・染黑處理)*
E-CFFRUAS	E-CFFRRAS	蕭氏硬度 A90	SUS440	內六角螺帽1個 (SUS304)

*d3~d5尺寸的螺帽為鍍鋅

平面型

C-CFFRUA (鋼型)
頭部內六角孔 (d3~8)

E-CFFRUAS (不鏽鋼型)
頭部內六角孔 (d3~10)


C-CFFRUA (鋼型)
頭部螺牙部內六角孔 (d10~20)

E-CFFRUAS (不鏽鋼型)
頭部螺牙部內六角孔 (d12~20)

桶型

E-CFFRRAS (不鏽鋼型)
頭部內六角孔 (d3~10)

頭部螺牙部內六角孔 (d12~20)

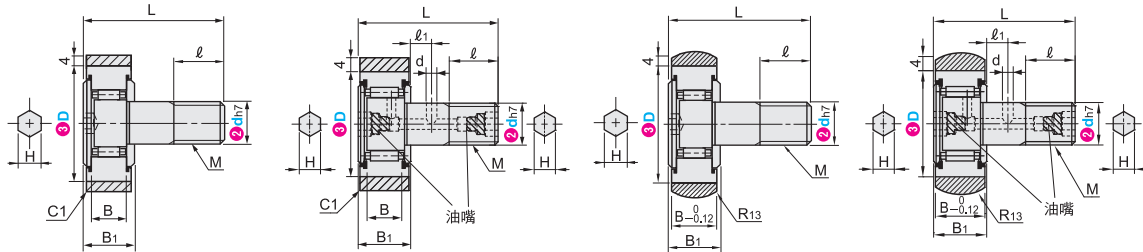

①使用環境溫度80°C以下(參考)。②d16以下沒有潤滑油補充孔。

型式	①Type	②dh7容許公差	③滾子外徑 D	M×螺距	滾子寬度 B	B1	L	l	l1	H	d	容許荷重 (N)	容許轉速 (rpm)
平面型 C-CFFRUA (鋼型) E-CFFRUAS (不鏽鋼型)	3	10	3×0.5	7	8	17	5	-	2	-	-	46	1560
	4	12	4×0.7	8	9	20	6	-	2.5	-	-	63	1520
	5	13	5×0.8	9	10	23	7.5	-	3	-	-	75	1500
	6	16	6×1.0	11	12	28	8	-	4	-	-	99	1300
	8	19	8×1.25	11	12	32	10	-	4	-	-	106	1180
	10	22	10×1.0	12	13	36	12	-	5	-	-	121	1060
		26	10×1.0	12	13	36	12	-	5	-	-	130	930
	桶型 E-CFFRRAS (不鏽鋼型)	12	30	12×1.5	14	15	40	13	6	6	3	-	162
		32	12×1.5	14	15	40	13	6	6	3	-	166	800
16		35	16×1.5	18	19.5	52	17	8	8	3	-	222	740
18		40	18×1.5	20	21.5	58	19	8	8	3	-	270	673
20		52	20×1.5	24	25.5	66	21	9	10	4	-	312	524

①容許荷重為速度=10km/h時的數值。

②kgf=N×0.101972

Order 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

訂購範例 型式(①Type・②dh7) - ③D
 C-CFFRUA6 - 16

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋

Type C-CFFRUA 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋

關鍵字 凸輪 優力膠 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定

MISUMI 經濟型

MISUMI 經濟型 附尼龍凸輪軸承隨動器 內六角孔型

追加規格



代表型號：C-CFFRUCS8-19

446 1個起訂 元/個 最低為標準品 51折
 379 50個起 元/個 大訂單再享 85折

數量	折扣	出貨日
1~49	-	1日
50~500	85折	1日

*若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



Type		材質		附屬品
平面型	桶型	樹脂	本體	
C-CFFRUCS	-	尼龍	SUJ2	內六角螺帽1個 (S45C・染黑處理)*
E-CFFRUCSS	E-CFFRUDSS	尼龍	SUS440	內六角螺帽1個 (SUS304)

*d3~d5尺寸的螺帽為鍍鋅

平面型

C-CFFRUCS (鋼型)
頭部內六角孔 (d3~8)

E-CFFRUCSS (不鏽鋼型)
頭部內六角孔 (d3~10)


C-CFFRUCS (鋼型)
頭部螺牙部內六角孔 (d10~20)

E-CFFRUCSS (不鏽鋼型)
頭部螺牙部內六角孔 (d12~20)

桶型

E-CFFRUDSS (不鏽鋼型)
頭部內六角孔 (d3~10)

頭部螺牙部內六角孔 (d12~20)

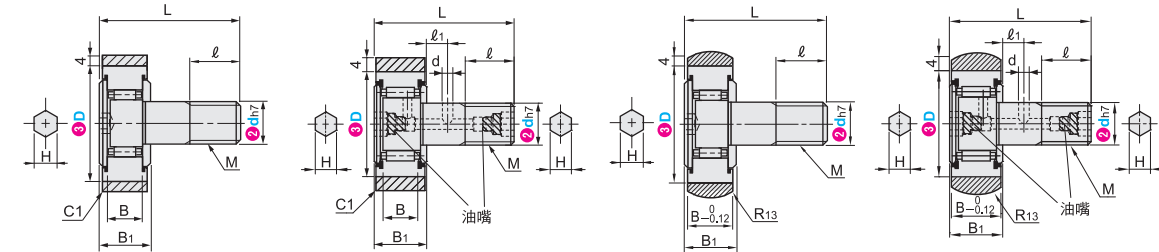

①使用環境溫度80°C以下(參考)。②d16以下沒有潤滑油補充孔。

型式	①Type	②dh7容許公差	③滾子外徑 D	M×螺距	滾子寬度 B	B1	L	l	l1	H	d	容許荷重 (N)	容許轉速 (rpm)
平面型 C-CFFRUCS (鋼型) E-CFFRUCSS (不鏽鋼型)	3	10	3×0.5	7	8	17	5	-	2	-	-	238	3200
	4	12	4×0.7	8	9	20	6	-	2.5	-	-	350	2760
	5	13	5×0.8	9	10	23	7.5	-	3	-	-	406	2510
	6	16	6×1.0	11	12	28	8	-	4	-	-	460	2230
	8	19	8×1.25	11	12	32	10	-	4	-	-	504	1960
	10	22	10×1.0	12	13	36	12	-	5	-	-	555	1760
		26	10×1.0	12	13	36	12	-	5	-	-	592	1560
	桶型 E-CFFRUDSS (不鏽鋼型)	12	30	12×1.5	14	15	40	13	6	6	3	-	728
		32	12×1.5	14	15	40	13	6	6	3	-	779	1320
16		35	16×1.5	18	19.5	52	17	8	8	3	-	840	1230
18		40	18×1.5	20	21.5	58	19	8	8	3	-	886	1080
20		52	20×1.5	24	25.5	66	21	9	10	4	-	1044	830

①容許荷重為速度=10km/h時的數值。

②kgf=N×0.101972

Order 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

訂購範例 型式(①Type・②dh7) - ③D
 C-CFFRUCS8 - 19

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋

Type C-CFFRUCS 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋

關鍵字 凸輪 尼龍 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定

MISUMI 經濟型