

MISUMI 經濟型 探針 C-NP20系列 安裝間距0.9mm 全行程2.0mm



代表型號：C-NP20-A

761 1包起訂 50個入 元/包 最低為標準品 11折


685 10包起 元/包 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~9	-	5日
10~19	9折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質		表面處理	
探針頭	探針筒身	探針頭	探針筒身
SK4	磷青銅	不鏽鋼	鍍底鍍金處理

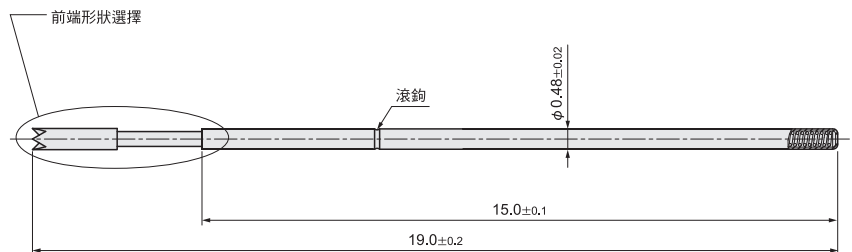

前端可選形狀

A (4分割) φ0.5±0.03 (φ0.35) 2.0 4.0±0.1	B φ0.5±0.03 (φ0.35) 2.0 4.0±0.1	C* 50° (φ0.15) φ0.35±0.03 3.0±0.1	C40 50° (φ0.15) φ0.35±0.03 4.0±0.1	D 90° 0.05 φ0.5±0.03 (φ0.35) 2.0 4.0±0.1	E 60° φ0.5±0.03 (φ0.35) 2.0 4.0±0.1
G φ0.5±0.03 (φ0.35) 2.0 4.0±0.1	H (4分割) φ0.35±0.03 4.0±0.1	J40 90° 0.05 φ0.35±0.03 4.0±0.1	N* φ0.35±0.03 3.0±0.1	AK φ0.35±0.03 (0.78) 4.0±0.1	RH 90° φ0.5±0.03 (φ0.35) 2.0 4.0±0.1

型式 Type	前端形狀	安裝間距	全行程	彈簧壓力		容許電流	電阻值	更換參考次數
				初期	2/3行程			
C-NP20	A B C D E G H N AK C40 J40 RH	0.9mm	2.0mm	20gf	50gf	1.5A	80mΩ	3萬次

詳細販售型號以MISUMI官網為準。

請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
Type (Type) - 前端形狀
C-NP20 - A

MISUMI 經濟型 探針 C-NP58系列 安裝間距1.00mm 全行程2.0mm



代表型號：C-NP58-A

532 1包起訂 50個入 元/包 最低為標準品 1折


479 10包起 元/包 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~9	-	5日
10~19	9折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質		表面處理	
探針頭	探針筒身	探針頭	探針筒身
SK4	磷青銅	不鏽鋼	鍍底鍍金處理

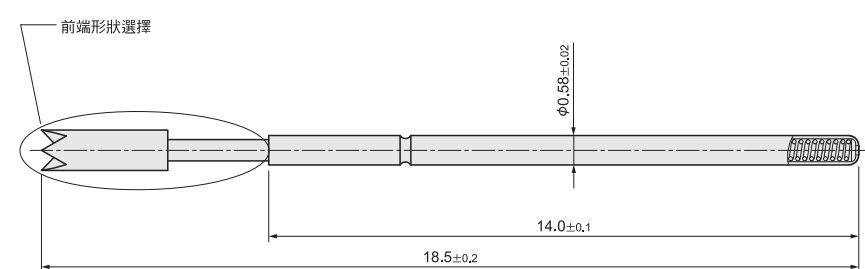

前端可選形狀

A (4分割) φ0.8±0.03 (φ0.38) 2.5 4.5±0.1	B φ0.8±0.03 (φ0.38) 2.5 4.5±0.1	C 50° (φ0.15) φ0.38±0.03 2.0±0.1	D 90° 0.05 φ0.8±0.03 (φ0.38) 2.5 4.5±0.1	E 90° φ0.8±0.03 (φ0.38) 2.5 4.5±0.1	G φ0.8±0.03 (φ0.38) 2.5 4.5±0.1
H (4分割) φ0.38±0.03 2.0±0.1	J 90° 0.05 φ0.38±0.03 2.0±0.1	N φ0.38±0.03 2.0±0.1	AK φ0.38±0.03 (0.94) 2.0±0.1	RH 90° φ0.8±0.03 (φ0.38) 2.5 4.5±0.1	

型式 Type	前端形狀	安裝間距	全行程	彈簧壓力		容許電流	電阻值	更換參考次數
				初期	2/3行程			
C-NP58	A B C D E G H J N RH	1.0mm	2.0mm	25gf	50gf	1.9A	70mΩ	5萬次

詳細販售型號以MISUMI官網為準。

請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
Type (Type) - 前端形狀
C-NP58 - A

型號生成方法
 方法1 MISUMI官網搜尋
 Type **C-NP20**
 於網頁搜尋生成訂購型號
 方法2 關鍵字 **探針20**
 於網頁搜尋生成訂購型號
 步驟1 MISUMI官網搜尋
 步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型

型號生成方法
 方法1 MISUMI官網搜尋
 Type **C-NP58**
 於網頁搜尋生成訂購型號
 方法2 關鍵字 **探針58**
 於網頁搜尋生成訂購型號
 步驟1 MISUMI官網搜尋
 步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型