

MISUMI 經濟型 鋁擠型6系列 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝

新商品 NEW



代表型號：E-TLCF6-3030-1000


168 1支起訂 元/支 最低為標準品 **58折**

數量	折扣	出貨日
1~50	-	4日


①若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。
②商品價格可能會根據原材料價格及市場情況等因素適時調整，請以官網顯示價格為準。





輕量 E-TLCFL6

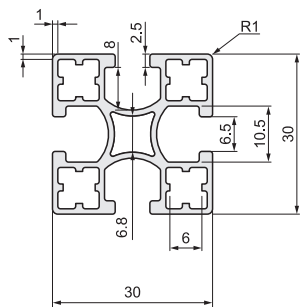

標準 E-TLCF6

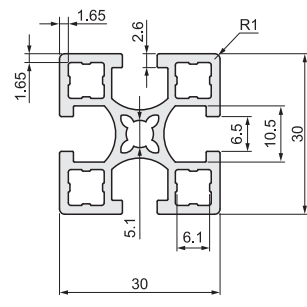

重型 E-TLCFW6

 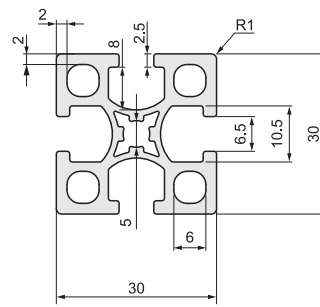

材 質 6063-T5
表面處理 白色陽極處理

①斷面形狀可能會因為模具更新略有不同，但不影響配件使用。請以MISUMI官網資訊為準。

型式 ①Type	② 框架尺寸	③ 全長L 指定單位0.5mm	荷重	重量 (kg/m)	斷面積 (mm ²)	斷面二次力矩 (mm ⁴)	
						I_x	I_y
E-TLCFL6	3030	50~4000	輕量	0.699	251	2.323×10^4	2.323×10^4
E-TLCF6			標準	0.891	322	2.939×10^4	2.939×10^4
E-TLCFW6			重型	1.001	360	3.425×10^4	3.425×10^4

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(①Type) - ② 框架尺寸 - ③ 全長L
E-TLCF6 - 3030 - 1000



Order 訂購範例 型式(①Type) - ② 框架尺寸 - ③ 全長L - (TPW...etc.)
E-TLCF6 - 3030 - 1000 - TPW

可對應45°斜切、端面攻牙孔、沉頭孔、扳手孔、隱藏式接頭專用S孔等多種追加加工。
關於追加加工的詳細說明及規格，請參照P.780~P.786。

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型

MISUMI 經濟型 鋁擠型6系列 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝

新商品 NEW



代表型號：E-TLCF6-3060-1000


299 1支起訂 元/支 最低為標準品 **59折**

數量	折扣	出貨日
1~50	-	4日


①若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。
②商品價格可能會根據原材料價格及市場情況等因素適時調整，請以官網顯示價格為準。





輕量 E-TLCFL6

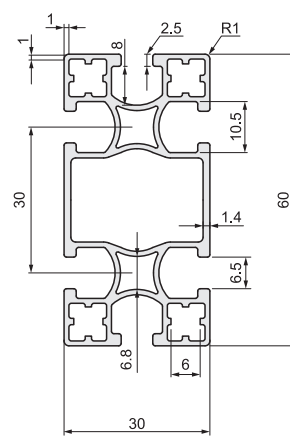

標準 E-TLCF6

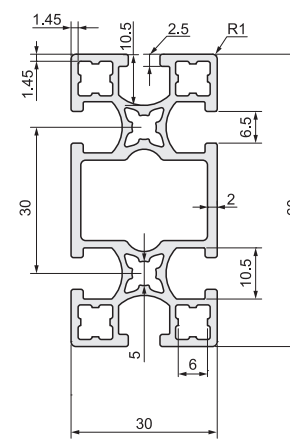

重型 E-TLCFW6

 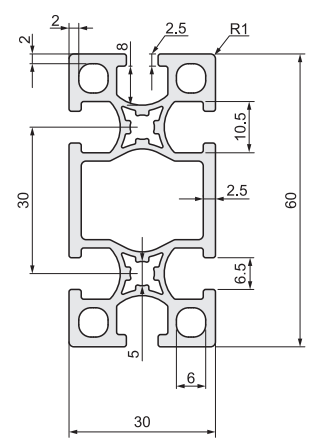

材 質 6063-T5
表面處理 白色陽極處理

①斷面形狀可能會因為模具更新略有不同，但不影響配件使用。請以MISUMI官網資訊為準。

型式 ①Type	② 框架尺寸	③ 全長L 指定單位0.5mm	荷重	重量 (kg/m)	斷面積 (mm ²)	斷面二次力矩 (mm ⁴)	
						I_x	I_y
E-TLCFL6	3060	50~4000	輕量	1.142	411	4.251×10^4	15.824×10^4
E-TLCF6			標準	1.426	514	5.166×10^4	18.819×10^4
E-TLCFW6			重型	1.633	587	6.15×10^4	22.863×10^4

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(①Type) - ② 框架尺寸 - ③ 全長L
E-TLCF6 - 3060 - 1000



Order 訂購範例 型式(①Type) - ② 框架尺寸 - ③ 全長L - (TPW...etc.)
E-TLCF6 - 3060 - 1000 - TPW

可對應45°斜切、端面攻牙孔、沉頭孔、扳手孔、隱藏式接頭專用S孔等多種追加加工。
關於追加加工的詳細說明及規格，請參照P.780~P.786。

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型