

新商品 NEW

代表型號：C-NUHFN100


124 2個起訂 元/個 最低為標準品 44折
 112 50個起 元/個 大訂單再享 9折



數量	單價	折扣	出貨日
2~19	124	—	1日
20~49	118	95折	1日
50~200	112	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

Type	材質	表面處理	
C-NUHFN	鋼	鍍鉻	
C-NUHFNS	不鏽鋼	拋光研磨	
C-NUHFNSC			
C-NUHFNA	鋁合金	拋光研磨	
C-NUHFNB			靜電塗裝(無光澤黑)
C-NUHFNEA			白色陽極處理

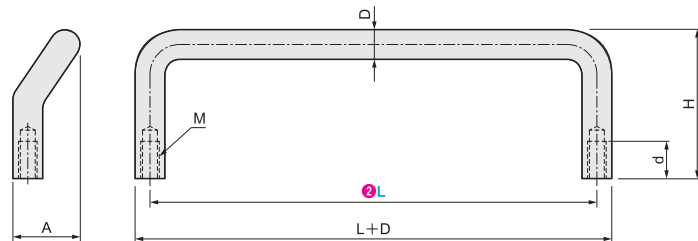

型式		直徑D	H	A	d	M (粗螺牙)
1 Type	2 安裝間距L					
C-NUHFNSC (不鏽鋼·拋光研磨)	60	6	30	16	7	4
	80		31.5			
	100	8	32	18	10	5
	120		40			
C-NUHFN (鋼·鍍鉻)	48	10	47	40	13	5
	66					
C-NUHFNS (不鏽鋼·拋光研磨)	88	10	47	40	13	5
C-NUHFNA (鋁合金·拋光研磨)	100					
C-NUHFNB (鋁合金·靜電塗裝)	110	10	47	40	13	5
C-NUHFNEA (鋁合金·白色陽極處理)	120					
	125	10	47	40	13	5
	160					

依需求可選配把手用墊圈使用。

請依照選定步驟1~2選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(1Type·2L)
C-NUHFN100

新商品 NEW

代表型號：C-TUADL100



292 2個起訂 元/個 最低為標準品 65折
 263 50個起 元/個 大訂單再享 9折



數量	單價	折扣	出貨日
2~19	292	—	1日
20~49	278	95折	1日
50~200	263	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

Type	材質	表面處理
C-TUADL	鋁合金	滾筒研磨(無光澤)
C-UADEL		陽極處理

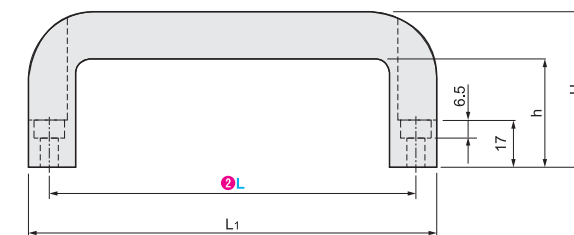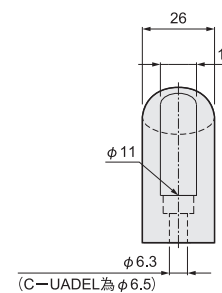

型式		L1	H	h	容許荷重 (N)
1 Type	2 安裝間距L				
C-TUADL (滾筒研磨)	100	114	47	30	1200
	116*	130	53	36	
	132	146	55	38	800
C-UADEL (陽極處理)	150	164	67	50	600
	164	178	57	40	
	196	210			

*C-UADEL只有L尺寸116。

請依照選定步驟1~2選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(1Type·2L)
C-TUADL100