




代表型號：C-SHPSNAN5

53 2個起訂 元/個 最低為標準品 ↓24折  
 48 20個起 元/個 大訂單再享 ↓9折

數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~200	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

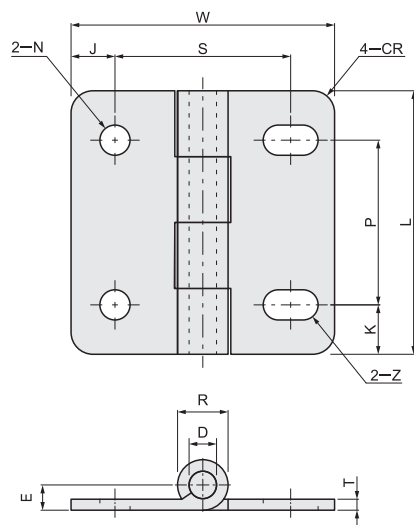

材質 不鏽鋼  
表面處理 噴砂研磨

型式 ①Type	②No.	長度 L	寬度 W	K	P	J	S	N	Z	T	E	R	D	CR	*容許荷重		重量 g
															kg	N	
C-SHPSNAN	5	41	36	8	25	7.5	21	5.5	5.5×6.5	2	4.6	9.2	5	4	9	88	34
	6	48	48	9	30	8	32								12	117	48
	8	59	62	11	37	10	42	6.5	6.5×10	3	6.1	12.2	6	5	25	245	111

\*容許荷重是使用2個時的數值。

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。  
 型式(①Type · ②No.)  
 C-SHPSNAN5

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋  
 Type C-SHPSNAN  
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
 關鍵字 鉸鏈 長圓孔  
 於網頁搜尋生成訂購型號



代表型號：C-HHSZN50


194 2個起訂 元/個 最低為標準品 ↓37折  
 175 20個起 元/個 大訂單再享 ↓9折

數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~200	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



Type		材質	表面處理
皿頭螺栓型	極低頭螺栓型	不鏽鋼	拋光研磨
C-HHSZN	C-HHSZTN	不鏽鋼	拋光研磨
C-HHSZDN	—	鋅合金	鍍鉻

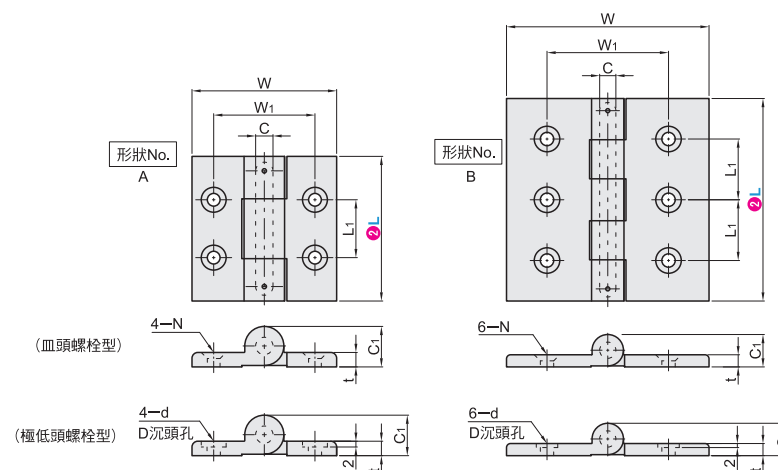

型式 ①Type	②長度L	形狀 No.	寬度 W	W1	L1	C	C1	t	皿頭螺栓型		極低頭螺栓型		分割數	*容許荷重 (N)
									N	D	d	d		
C-HHSZN (皿頭螺栓型 · 不鏽鋼)	50	A	50	35	20	6	14	5	4.4	8.6	8.6	4.6	3	350
	65		65	40	35				5.6	10.6	9.6	5.6		450
	75		75	50	40				6.6	12.6	10.6	6.6		650
C-HHSZDN (皿頭螺栓型 · 鋅合金)	100**	B	100	60	8	16	6	6.6					12.6	10.6
C-HHSZTN (極低頭螺栓型 · 不鏽鋼)	125**								—	—	5	1000		

\*容許荷重是使用2個時的數值。

\*\*鋅合金材質不對應L100、125尺寸。

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。  
 型式(①Type · ②L)  
 C-HHSZN50

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋  
 Type C-HHSZN  
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
 關鍵字 鉸鏈 重荷重  
 於網頁搜尋生成訂購型號