
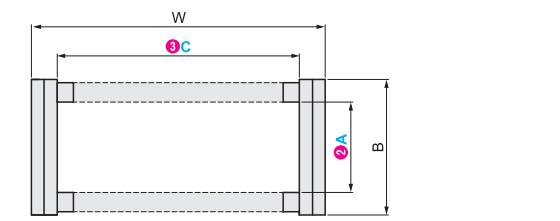


代表型號：E-MXA30-40-55-15

986 1條起訂
元/條

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|------|----|-----|
| 1~40 | - | 6日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

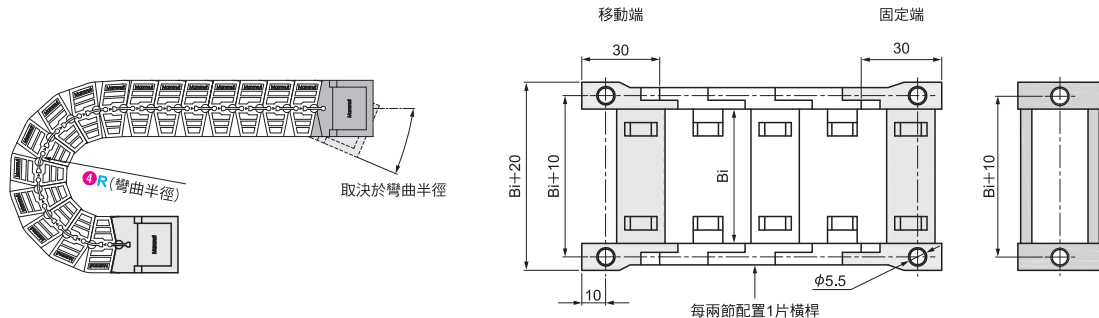

材質 PA+玻璃纖維

主要尺寸

| 內高A | 內寬C | 彎曲半徑R | 鏈節數 | 開閉方式 |
|------|----------|----------|-------|------|
| 30mm | 30~100mm | 55~150mm | 10~65 | 內外均可 |

| 型式 | 2A 內高 | 開閉 方式 | B 外高 | 3C 內寬 | W 外寬 | P 間距 | 4R 彎曲半徑 | 5 鏈節數 | 6 接頭 梳齒片 數量 | 7 接頭 梳齒片 數量 | 8 分隔片 數量 | 9 分隔片 數量 | H 安裝高度 | 必要 空間高度 | 圓弧長度 + 預留量 | Bi mm |
|-------|----------|----------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-MXA | 30 | 內開 外開 均可 | 40 | 30 | 46 | 25 | 55 75 100 125 150 | 10~65 | Z30 | 2~10 | S30 | 4~65 | 150 190 230 290 340 | 190 230 280 330 380 | 225 290 365 445 525 | 30 |
| | | | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |

商品選購時可附接頭梳齒片與分隔片，詳細接頭梳齒片與分隔片數量請參考MISUMI販售網站。

Order
訂購範例

請依照選定步驟1~9選擇型式和數值後再行訂購。



型式(1Type) · 2內高A) - 3內寬C) - 4彎曲半徑R) - 5鏈節數 + 6接頭梳齒片 - 7接頭梳齒片數量 + 8分隔片 - 9分隔片數量
E-MXA30 - 40 - 55 - 15 + Z30 - 2 + S30 - 5

代表型號：E-MXA40-40-60-10+S40-4

1,456 1條起訂
元/條

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|-----|----|-----|
| 1~9 | - | 6日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

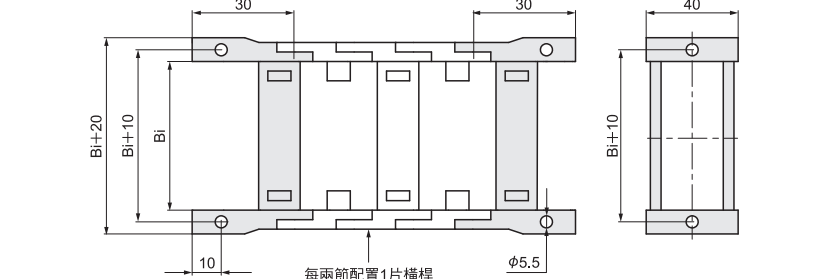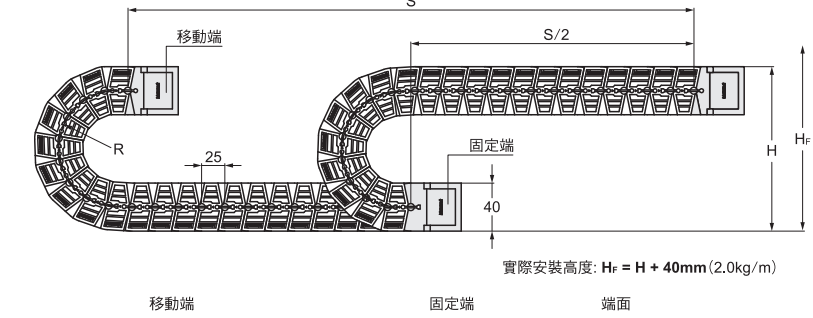

材質 PA+玻璃纖維

主要尺寸

| 內高A | 內寬C | 彎曲半徑R | 鏈節數 | 開閉方式 |
|------|----------|----------|-------|------|
| 40mm | 40~100mm | 60~150mm | 10~65 | 內外均可 |

| 型式 | 2A 內高 | 開閉 方式 | B 外高 | 3C 內寬 | W 外寬 | P 間距 | 4R 彎曲半徑 | 5 鏈節數 | 6 接頭 梳齒片 數量 | 7 接頭 梳齒片 數量 | 8 分隔片 數量 | 9 分隔片 數量 | H 安裝高度 | 必要 空間高度 | 圓弧長度 + 預留量 | Bi mm |
|-------|----------|----------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-MXA | 40 | 內開 外開 均可 | 50 | 40 | 60 | 28 | 60 75 100 125 150 | 10~65 | Z40 | 2~10 | S40 | 4~65 | 170 200 250 300 350 | 210 240 290 340 390 | 245 295 375 450 530 | 40 |
| | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |

Order
訂購範例

請依照選定步驟1~9選擇型式和數值後再行訂購。

型式(1Type) · 2內高A) - 3內寬C) - 4彎曲半徑R) - 5鏈節數 + 6接頭梳齒片 - 7接頭梳齒片數量 + 8分隔片 - 9分隔片數量
E-MXA40 - 40 - 60 - 10 + Z40 - 2 + S40 - 4

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋



方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋



步驟2 經濟型品牌選定



型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋



方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋



步驟2 經濟型品牌選定

