

MISUMI 經濟型 真空吸盤 MV系列 軟質標準型

新商品 NEW

代表型號：E-MVCTN6

486 4個起訂 元/個 最低為標準品 66折

數量	折扣	出貨日
4~50	-	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




CAD 3D


零件名稱	材質	表面處理
固定架/安裝配件	黃銅	鍍無電解鍍

吸盤材質	硬度	顏色
NBR合成橡膠	蕭氏硬度A55	黑色
導電性矽膠	蕭氏硬度A60	


■固定式 頂端快速型 (K)

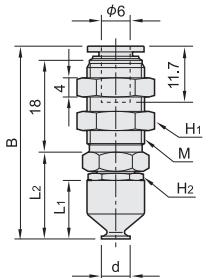


■彈簧式 頂端快速型 (T)

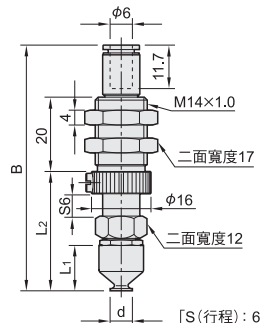


■吸盤單品

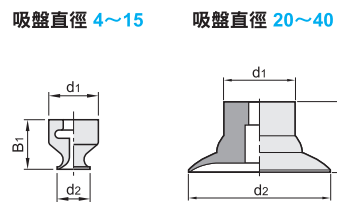


■彈簧式 橫向快速型 (L)

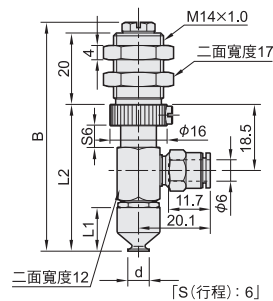

■彈簧式 頂端螺牙型 (S)

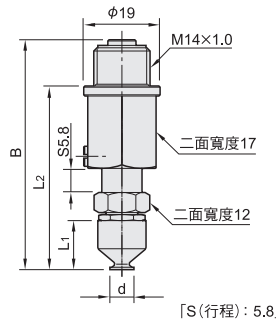

■安裝配件

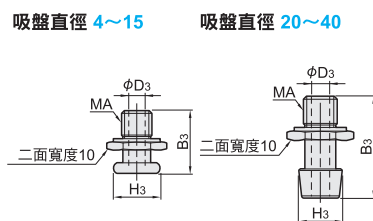

■吸盤單品

1 Type	2 材質	3 安裝配件	4 吸盤直徑	吸盤尺寸			安裝配件尺寸			
				B1	d1	d2	B3	D3	H3	MA
E-VP	CT (NBR合成橡膠) CE (導電性矽膠)	無指定 (直接安裝) A (附安裝配件)	4	12.2	12	4	10	2	9	M4×0.7
			6			6				
			8			8				
			10	14	12	10	16.5	3	7.5	M6×1.0
			15			15				
			20			20				
			30			15				
			40	15	40					

安裝配件無指定之規格為8個起訂。

■吸盤套裝

型式				d	L1
1 Type	2 固定架類型	3 吸盤材質	4 吸盤直徑		
E-MVC	K (固定式 頂端快速型) T (彈簧式 頂端快速型) L (彈簧式 橫向快速型) S (彈簧式 頂端螺牙型)	N (NBR合成橡膠) E (導電性矽膠)	4	4	12.2
			6	6	
			8	8	
			10	10	14
			15	15	
			20	20	
			30	30	15
			40	40	

吸盤單品規格參考左頁。

■固定式 頂端快速型 (K)

吸盤直徑	固定架類型 (K形狀)				
	B	L2	二面寬度H1	二面寬度H2	M
4	41.8	18.3	14	12	M12×1.0
6					
8					
10	42.6	20.1	17	14	M14×1.0
15					
20	44.7	22.7	17	14	M14×1.0
30					
40					

■彈簧式 頂端快速型 (T)

吸盤直徑	固定架類型 (T形狀)		
	B	L2	彈簧最大荷重 (N)
4	66.8	32.3	4.0~7.1
6			
8			
10	68.6	34.1	7.0~12.6
15			
20	69.1	35	7.0~12.6
30			
40			

■彈簧式 橫向快速型 (L)

吸盤直徑	固定架類型 (L形狀)		
	B	L2	彈簧最大荷重 (N)
4	64.4	41.3	4.0~7.1
6			
8			
10	66.2	43.1	7.0~12.6
15			
20	67.1	44	7.0~12.6
30			
40			

■彈簧式 頂端螺牙型 (S)

吸盤直徑	固定架類型 (S形狀)		
	B	L2	彈簧最大荷重 (N)
4	57.3	45.6	7.9~15.0
6			
8			
10	59.1	47.4	7.9~15.0
15			
20	61	49.3	7.9~15.0
30			
40			

Order 訂購範例

請依照選定步驟1~4選擇型式和數值後再行訂購。
型式 (1 Type · 2 材質 · 3 安裝配件 · 4 吸盤直徑)
E-VPCT4

Order 訂購範例

請依照選定步驟1~4選擇型式和數值後再行訂購。
型式 (1 Type · 2 固定架類型 · 3 吸盤材質 · 4 吸盤直徑)
E-MVCTN6

■吸盤材質規格

吸盤材質	NBR合成橡膠	導電性矽膠
高溫使用溫度極限	110°C	180°C
低溫使用溫度極限	-30°C	-40°C
耐候性	△	◎
耐臭氣性	△	◎
耐酸性	△	○
耐鹼性	○	◎
耐油性	(汽油·輕油)	◎
	(苯·甲苯)	△
表面電阻率	-	10 ⁶ ~10 ⁹ Ω/sq

型號生成方法



方法1 MISUMI官網搜尋
Type E-MVCTN
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2



步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 吸盤 軟質
步驟2 經濟型品牌選定
MISUMI 經濟型
於網頁搜尋生成訂購型號