

MISUMI 經濟型 真空吸盤 MV系列 薄物型

新商品
NEW



代表型號：E-MVPSS15

406 4個起訂 元/個 **61折** 最低為標準品

數量	折扣	出貨日
4~50	-	5日


若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 3D


零件名稱	材質	表面處理
固定架/安裝配件	黃銅	鍍無電解鍍

吸盤材質	硬度	顏色
NBR合成橡膠	蕭氏硬度A55	黑色
氟化矽膠		淡棕色


■固定式 頂端快速型 (K)

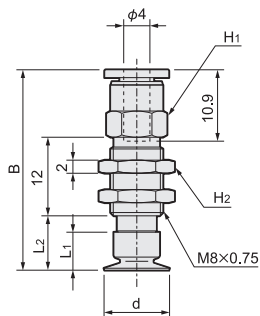


■彈簧式 頂端快速型 (T)

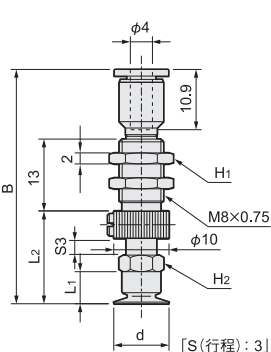


■吸盤單品

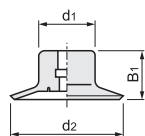

■彈簧式 橫向快速型 (L)

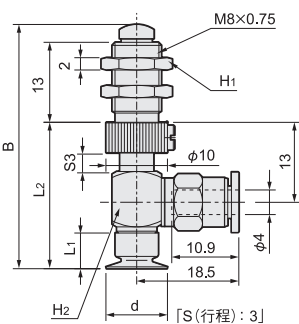

■彈簧式 頂端螺牙型 (S)

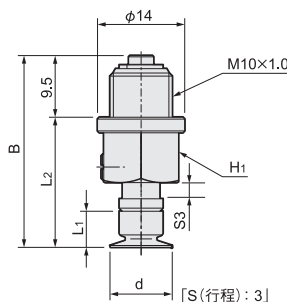

■吸盤單品

Type	材質	吸盤直徑	吸盤尺寸		
			B1	d1	d2
E-VP	TS (NBR合成橡膠) TSS (矽膠)	8	5.5	7	8
		10	5.8		10
		15	6.5	7.5	15
		20	7.3		20

吸盤單品為8個起訂。

■吸盤套裝

Type	固定架類型	吸盤材質	吸盤直徑	d	L1
				型式	
E-MVP	K (固定式 頂端快速型) T (彈簧式 頂端快速型) L (彈簧式 橫向快速型) S (彈簧式 頂端螺牙型)	S (NBR合成橡膠) SS (氟化矽膠)	8	8	5.5
			10	10	5.8
			15	15	6.5
			20	20	7.3

吸盤單品規格參考左頁。

■固定式 頂端快速型 (K)

吸盤直徑	固定架類型 (K形狀)			
	B	L2	二面寬度 H1	二面寬度 H2
8	30.3	8	8	10
10	30.6	8.3		
15	31.3	9		
20	32.1	9.8		

■彈簧式 頂端快速型 (T)

吸盤直徑	固定架類型 (T形狀)				
	B	L2	二面寬度 H1	二面寬度 H2	彈簧最大荷重 (N)
8	43.2	16.5	10	8	1.0~1.9
10	43.5	16.8			
15	43.5	17.5			
20	45	18.3			

■彈簧式 橫向快速型 (L)

吸盤直徑	固定架類型 (L形狀)				
	B	L2	二面寬度 H1	二面寬度 H2	彈簧最大荷重 (N)
8	39.5	23.5	10	8	1.0~1.9
10	39.8	23.8			
15	40.5	24.5			
20	41.3	25.3			

■彈簧式 頂端螺牙型 (S)

吸盤直徑	固定架類型 (S形狀)			
	B	L2	二面寬度 H1	彈簧最大荷重 (N)
8	30.5	21	12	2.3~3.9
10	30.8	21.3		
15	31.5	22		
20	32.3	22.8		

Order 訂購範例

請依照選定步驟 1~4 選擇型式和數值後再行訂購。
型式 (1 Type · 2 固定架類型 · 3 吸盤材質 · 4 吸盤直徑)

E-VPTS8
E-MVPSS15

■吸盤材質規格

吸盤材質	NBR合成橡膠	氟化矽膠
高溫使用溫度極限	110°C	180°C
低溫使用溫度極限	-30°C	-50°C
耐候性	△	○
耐臭氧性	△	◎
耐酸性	△	○
耐鹼性	○	◎
耐油性	(汽油・輕油)	◎
	(苯・甲苯)	△
表面電阻率	-	-

型號生成方法



方法1 MISUMI 官網搜尋
Type **E-MVPSS**
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2



步驟1 MISUMI 官網搜尋
關鍵字 **吸盤 薄物**
於網頁搜尋生成訂購型號
步驟2 經濟型品牌選定
MISUMI 經濟型