

新商品
NEW



代表型號：C-SSRXY20300

712 2支起訂
元/支

641 20支起
元/支 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~50	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

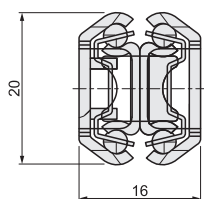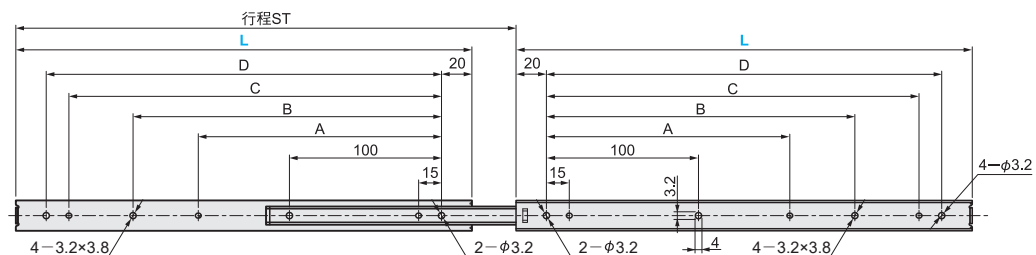

材質 SUS304

型式	軌道長度L	行程ST	A	B	C	D	額定荷重 (N/2支)	
C-SSRXY20	200	229	—	—	145	160	167	
	250	269			195	210		
	300	329			245	260		
	350	369	210	295	310			
	400	429	260	345	360			
	450	469	205	310	395	410		157
	500	529	230	360	445	460		127

安裝滑軌的螺絲請使用M3的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。
水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例
型式 (Type · L)
C-SSRXY20300



代表型號：C-SRXYM20300

411 2支起訂
元/支

370 20支起
元/支 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~19	—	5日
20~50	9折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

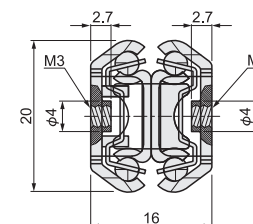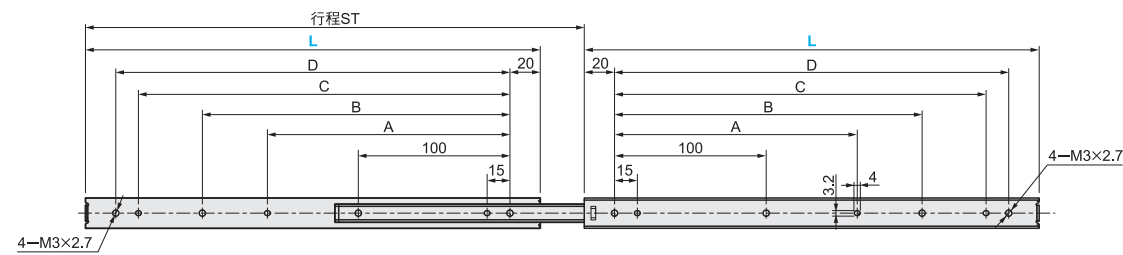

材質 Q235
表面處理 鍍鋅

生產批次不同，截面形狀可能會有許差異。

型式	軌道長度L	行程ST	A	B	C	D	額定荷重 (N/2支)	
C-SRXYM20	200	231	—	—	145	160	167	
	250	280			195	210		
	300	329			245	260		
	350	379	210	295	310			
	400	428	260	345	360			
	450	477	205	310	395	410		157
	500	526	230	360	445	460		127

安裝滑軌的螺絲請使用M3的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。
水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例
型式 (Type · L)
C-SRXYM20300

16

把手·鉸鏈·門零件·
滑軌·多層信號燈

把手

P.841

鉸鏈

P.849

磁力門扣·
旋鈕

P.871

滑軌

P.897

多層信號燈

P.915

16

把手·鉸鏈·門零件·
滑軌·多層信號燈

把手

P.841

鉸鏈

P.849

磁力門扣·
旋鈕

P.871

滑軌

P.897

多層信號燈

P.915