 



高速钢
SKH51
肩部厚度4mm

ガス抜きストレートエジェクタピン 一面カット・全長指定タイプ
排气直推杆
—平面加工・全長指定型—



RoHS10

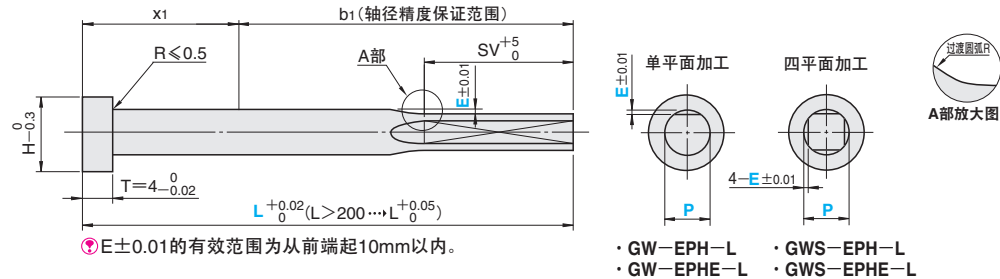

型号		肩部厚度	P公差
单平面加工	四平面加工		
GW-EPH-L	GWS-EPH-L	4mm (T4)	0 -0.005
GW-EPHE-L	GWS-EPHE-L		-0.01 -0.02

轴径精度保证范围 (详情 P.1387)
轴径精度保证范围仅为除通气槽外的轴径部。
P ≤ 1 → x1 max.10
P > 1 → x1 max.30

材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围 (详情 P.1389)

H	T	型号		L 指定单位0.01mm	E 指定单位0.01mm	SV
		Type	P			
3	4	单平面加工	0.6	40.00~150.00	单平面加工 0.02~0.05	L SV 40.00~60.00 15 60.01~200.00 30 200.01~350.00 50
			0.7			
			0.8			
		四平面加工	1	40.00~200.00		
			1.2			
			1.5			
4	4	单平面加工	2	40.00 (60.00) ~ 300.00	四平面加工 0.03~0.05	
			2.5			
			3			
		四平面加工	3.5	40.00 (60.00) ~ 350.00		
			4			
			4.5			
8	4	四平面加工	5	40.00 (60.00) ~ 350.00		
			5.5			
9	4	四平面加工	6	40.00 (60.00) ~ 350.00		
			6			

L尺寸的“()”内数值为四平面加工型 (GWS-EPH-L, GWS-EPHE-L) 的规格。

Order 订货范例
型号 - L - E
GW-EPH-L 5 - 210.00 - E0.03
GWS-EPH-L 6 - 230.00 - E0.03


Delivery 交货期
3 天发货
上海·广州发货
数量 > 101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
型号 - L - E - (KC·WKC...etc.)
GW-EPH-L 5 - 210.00 - E0.03 - TC3

Alterations	Code	Spec.
	VKC	精密加工单止转面 P/2 < VKC < H/2
	VWC	精密加工双止转面 P/2 < VWC < H/2
	KC	加工单止转面 P/2 < KC < H/2
	WKC	加工平行双止转面 P/2 < WKC < H/2
	KAC KBC	加工指定尺寸平行双止转面 P/2 < KAC < H/2 KBC尺寸指定单位0.1mm KAC < KBC < H/2
	RKC	加工直角双止转面 P/2 < RKC < H/2
	DKC	加工三止转面 P/2 < DKC < H/2
	SKC	加工四止转面 P/2 < SKC < H/2
	KGC	按指定角度加工双止转面 P/2 < KGC < H/2 AG角度指定单位1° 0 < AG < 360
	KTC	加工120°等分 三止转面 P/2 < KTC < H/2

关于止转面加工的指定单位
(1) 配合轴径尺寸指定止转面加工时
指定单位
可以0.05mm为单位
(2) 自由指定止转面加工时
指定单位 0.1mm
以平面切削加工的一个面按逆时针方向转过90°的位置为基准, 加工止转面。

Example 使用范例
■特点
使用较易产生气体的树脂时, 气体可以通过推杆的侧隙, 有效地排出模具型腔。

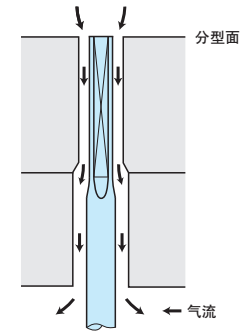

追加加工详情 P.65

Alterations	Code	Spec.
	HC	HC尺寸指定单位0.1mm P+1 < HC < H
	HCC	HCC尺寸指定单位0.1mm P+1 < HCC < H-0.3
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm 2.0 < TC < 4 (L为指定尺寸) 4-T < Lmax.-L
	NHC	肩部端面编号刻印加工 指定范围·指定方法 P.66 不可与SKC同时使用
	NHN	肩部端面编号刻印加工 指定范围·指定方法 P.66 不可与SKC同时使用

直推杆

高速钢 SKH51

高速钢 SKH51 + TiN涂层
高速钢 SKH51 + 硬质铬
模具钢 SKD61 + 氮化处理
模具钢 SKD61
预硬化 模具钢 SKD61
不锈钢 SUS440C

肩部厚度
4mm
JIS (6.8mm)
10mm

公差区分
P -0.01
-0.02
P -0.005
-0.015
P -0.005
P -0.002

形状选择方式
标准
全长指定
轴径指定
轴径·全长指定

附加信息
前端加工
带刻印
排气型