

导槽型导轨

-V尺寸基准(导槽高5mm・8mm型)-

导槽型自润滑导轨

-导槽高8mm-

RoHS10

■2螺栓孔型

■3螺栓孔型

■4螺栓孔型

■螺栓孔规格表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	12.5・15・20	8	4.5	5	5
15	15・20・25	9.5	5.5	6	6
20	20	11	6.5	7	9
	25・30	14	9	9	

Ⓢ未注锐边倒角均为C0.5.

型号	材质	硬度	S (导槽高度)	V	R
GR5SV	相当于SKS3	53~56HRC	5	(W-2.5)	R<0.8
GR8SV			8	(W-4.5)	

ⓈS尺寸公差与导槽高10mm, 12mm, 15mm型不同。

型号 Type	W	T 选择	L			螺栓孔数	A	B	C
			40	50	60				
GR5SV	12.5	12.5	40			2	7.5	-	-
		15	50	60	70	3			
		20	80	4					
GR5SV	15	15	40	50	60	2	7.5	-	-
		20	70	80	90	3			
		25	100	3					
GR8SV	15	15	40	50	60	2	7.5	-	-
		20	70	80	90	3			
		25	100	3					
GR8SV	20	20	60	70	80	2	10	-	-
		25	90	3					
		30	100 110 120	3					

Order 订货范例

型号 - T - L
GR5SV 15 - 15 - 60


Delivery 交货期

9 天发货

Ⓢ上海・广州发货
Ⓢ数量>21时, 请另询交货期。

Example 使用范例

可利用导槽部分(V尺寸)对侧抽芯滑块进行横向定位。

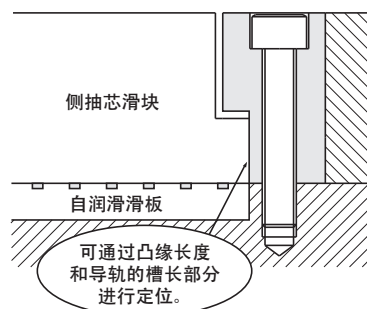

RoHS10

GR8Z

■螺栓孔规格表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	15	8	4.5	5	5
15	15	9.5	5.5	6	6
	20				
20	20	11	6.5	7	9
	25				

型号 Type	W	T 选择	L			螺栓孔数	A
			40	50	60		
GR8Z	12.5	15	40			2	7.5
		20	50	60	70	3	
		25	60	2			
GR8Z	15	15	60			2	7.5
		20	70	80	100	3	
		25	100	3			
GR8Z	20	20	80			2	10
		25	100	120	140	3	
		30	140	3			

Order 订货范例

型号 - T - L
GR8Z 15 - 20 - 80

Delivery 交货期

库存品

Ⓢ隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
Ⓢ数量>101时, 请另询交货期。