


隔热用
SUS416

ワッシャ（ライザーパッド）
垫圈（冒口垫座）

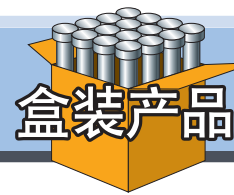

ウレタンワッシャ／ピン用ホルドプレート
聚氨酯垫圈／销杆用压板

螺栓·垫圈
小零件

ネジ・ワッシャ
小物

RoHS10 **RPSK** (销固定型)

VH7	公差
8	+0.015 0
10	+0.018 0
12	+0.018 0
13	+0.018 0

材质 SUS416

型号	D	V			T
RPSK	25	8	10		10
					15
					20
	30	8	10	12	15
					20
					10
40	10	12	13	15	
				20	

RoHS10 **RPSB** (螺栓固定型)

适用螺栓规格	d
M 6	7
M 8	9
M10	11
M12	13
M16	17

材质 SUS416

型号	D	M(适用螺栓规格)选择				T
RPSB	25	6	8	10		10
						15
						20
	30	8	10	12	16	10
						15
						20
40	8	10	12	16	10	
					15	

RoHS10 **RPST** (平头螺栓型)

适用螺栓规格	d	t
M 6	6.2	3.5
M 8	8.2	4.6
M10	10.2	5.7

材质 SUS416

型号	D	M(适用螺栓规格)选择			T
RPST	30	6	8		10
					15
40	40	6	8	10	10
					15

RoHS10 **RPSZ** (沉头孔型)

适用螺栓规格	d	d1	h
M 6	6.2	11	6.5
M 8	8.2	14	8.6
M10	10.2	17.5	10.8
M12	12.2	20	13

材质 SUS416

型号	D	M(适用螺栓规格)选择			T
RPSZ	25	6			10
					15
					20
	30	6			10
					15
					20
40	40	6			10
					15

Order 订货范例 型号 — V, M — T
RPSK 30 — V12 — T15
RPSB 40 — M12 — T20

Delivery 交货期 **6** 天发货
上海发货
数量 > 51 时, 请另询交货期。

Example 使用范例
SUS416材料的导热率较低, 因而隔热效果好。


材质	导热率 [cal/cm·sec·°C] (100°C)	热膨胀系数 [×10 ⁻⁶ /°C] (100°C)
SUS416	0.058	9.9
S50C	0.120	11.5

1cal/cm·sec·°C=418.6W/(m·k)

Alterations 追加加工

Alterations	Code	Spec.
	MK	为了提高隔热性能, 在上下面进行避空加工。 RPSK·RPSB RPSZ RPST 有时槽的底部会留下加工痕迹。
	TK1 TK2 TK3	变更T尺寸公差 Code T公差 TK1 +0.02 TK2 ±0.01 TK3 -0.02 1次订购20个以下时, 多件产品同时进行研磨加工。(T尺寸公差如左表所示, 误差控制在0.01以内。)

请注意, 与通用垫圈 (P.1119)、隔热用通用垫圈 (P.1120) 的TK追加加工的指定公差不同。

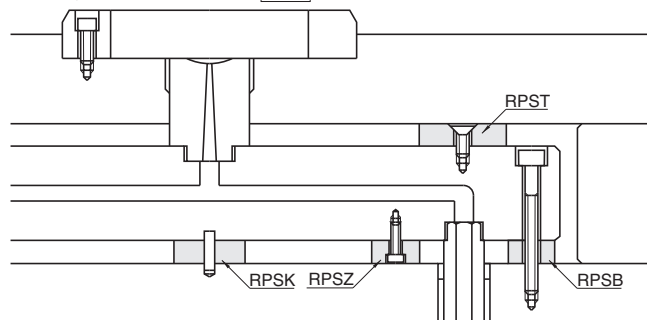

RoHS10 **UW**

聚氨酯本身的耐热温度为100°C, 但连续使用时其耐久性会降低。因此, 请在80°C以下的环境中使用。

硬度 肖氏D58 使用温度 80°C

D	d	型号		T
16	10	UW	10	1.5
18	13		13	
24	16		16	
27	20		20	

■ 止动螺栓STBG (P.921) K尺寸表

外径D	肩部厚度K
10	8
13	8
16	13
20	13


■ 聚氨酯硬度特性比较 (与肖氏A95比较)

特性	单位	肖氏D58	肖氏A95
抗拉强度	MPa	47.8	39.2
延展率	%	440	400
撕裂强度	kgf/cm	153	107
回弹性	%	53	40
压缩永久变形	%	39	45
耐热温度	°C	100	80

上表数值为参考值, 并非保证值。

Order 订货范例 型号 — T
UW 10 — 1.5

Delivery 交货期 库存品
隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量 > 201 时, 请另询交货期。

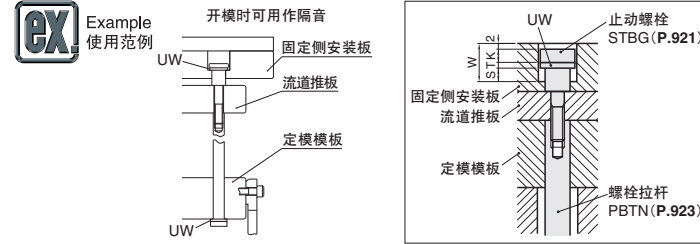

将聚氨酯垫圈用于止动螺栓时, 请注意沉孔深度 (W) 的加工尺寸, 以确保行程量 (S)。

止动螺栓的规格已设定头部低于安装板2mm。(止动螺栓STBG 请参阅P.921)
使用聚氨酯垫圈时, 沉孔深度 (W) 与行程量 (S) 之间的关系式为 [W=S+聚氨酯垫圈厚度T+止动螺栓肩部厚度K+2]。

盒装产品

PACK	Type	型号				T
20PACK (20支装)	UW	10 13 16 20				1.5 3

Order 订货范例 型号 — Type — d — T
20PACK — UW 10 — 1.5

Delivery 交货期 库存品
隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

RoHS10 **CPHP**

材质 S45C
表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe3O4)

销杆肩部直径 (参考值)	适用螺栓尺寸	a	d1	d2	E	T	型号	
φ 5以下	M4	12	5	8	5.5	8	CPHP	20
		16						25
		20						30
φ 11以下	M6	24	7	11	7	11.5		34
		28						40
		30						

Order 订货范例 型号 — Type — a — d1 — d2 — E — T
CPHP 30

Delivery 交货期 **7** 天发货
上海·广州发货
数量 > 101 时, 请另询交货期。

