


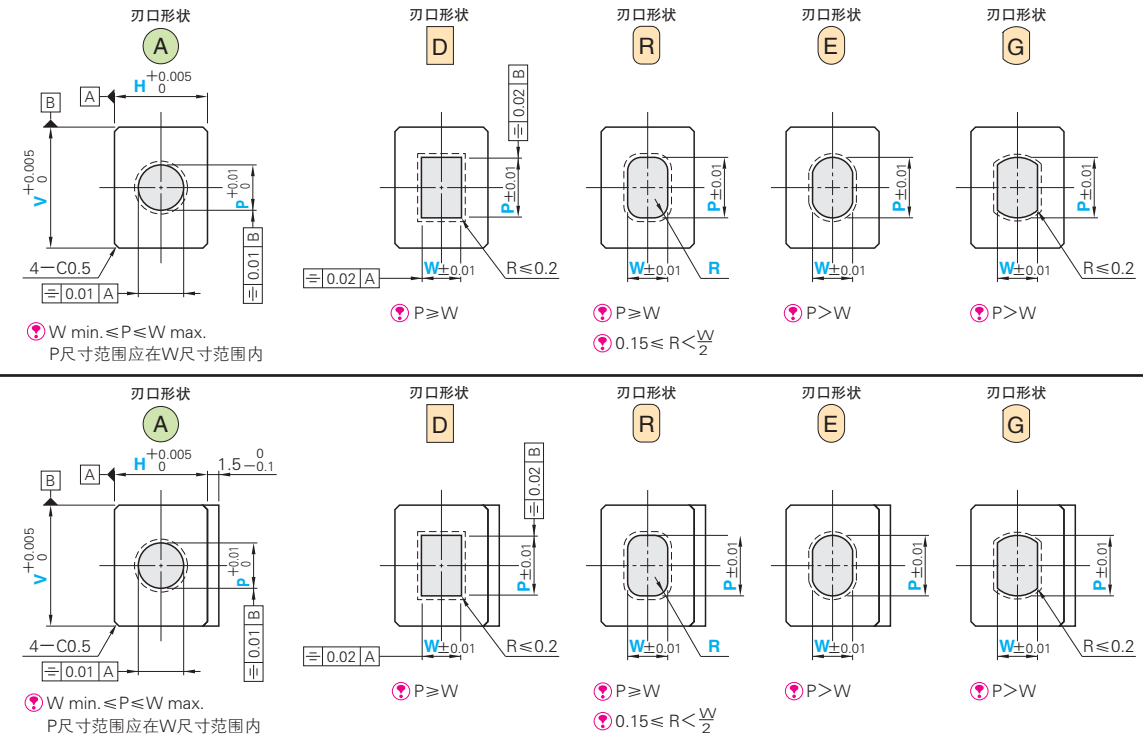

—直杆型—	RoHS 10	M 材质 H 硬度	Catalog No.		
			A	D R E G	
		相当于SKD11 60~63HRC	SBLD	SBLDD SBLDR SBLDE SBLDG	
		粉末高速钢 64~67HRC	SPBLD	SPBLDD SPBLDR SPBLDE SPBLDG	
＜MISUMI独创规格＞					
—单边凸缘型—	RoHS 10	M 材质 H 硬度	Catalog No.		
			A	D R E G	
		相当于SKD11 60~63HRC	SBLDF	SBLDDF SBLDRF SBLDEF SBLDGF	
		粉末高速钢 64~67HRC	SPBLDF	SPBLDDF SPBLDRF SPBLDEF SPBLDGF	
＜MISUMI独创规格＞					



Catalog No.	H	V		3	4	5	R	L
		min. P	max. P					
		0.60	1.00	0.60	0.60	0.60	0.15	10
		1.00	2.00	0.60	0.60	0.60	0.15	13
				0.60	0.60	0.60	0.15	16
				0.60	0.60	0.60	0.15	20
				0.60	0.60	0.60	0.15	22
				0.60	0.60	0.60	0.15	25

Ⓜ P · W · R Ⓜ 指定单位0.01mm Ⓜ 单边凸缘型为L=10时，不带导入部。

Order 订货范例

Catalog No. V H L P W R (仅R)

SBLD 03 03 - 20 - P0.60

Delivery 交货期

7 天发货

上海·广州发货

数量 ≥ 101时，请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. V H L(LC) P-W-R (BC · HC...etc.)

SBLDF 04 04 - LC15.5 - P1.85 - TKC

Alterations	Code	A	D R E G
BC	变更刃口长度 0 ≤ BC ≤ 2 指定单位0.1mm		
PKC	变更刃口尺寸公差 P +0.01 ⇨ +0.005		变更刃口尺寸公差 P-W ± 0.01 ⇨ +0.01
HVC			相对于刃口，H · V互换。在H R尺寸方向上变更为P R尺寸、V R尺寸方向上变更为W R尺寸。 Ⓜ P ≤ W max.
LC	变更全长 10 ≤ LC < L 指定单位0.1mm(LKC、LKZ并用时，指定单位可为0.01mm) Ⓜ LC ≤ 12时，单边凸缘型不带导入部。		
LKC	变更全长公差	L +0.4 / 0.2	+0.05 / 0
LKZ	变更全长公差	L +0.4 / 0.2	+0.01 / 0

Alterations	Code	A	D R E G
HC	变更凸缘宽度 0 ≤ HC < 1.5 指定单位0.1mm		
TC	变更凸缘厚度 指定单位0.1mm(TKC、TKM并用时，指定单位可为0.01mm) Ⓜ 全长缩短(5-TC) LC并用时，全长与LC相同。		2 ≤ TC < 5
TKC	变更凸缘厚度公差	T +0.3	+0.02
TKM	变更凸缘厚度公差	T +0.3	-0.02
VHM	变更外形公差	H · V +0.005	-0.005
NDC		H · V -0.01 / 0.03	H · V -0.01 / 0.03 ⇨ 无导入部