



金型ネームシール 模具铭牌标签



金型用接着剂 / 型当り検査剂 模具用粘接剂 / 合模检查剂


—LOCTITE No.268 · 248/新明丹—

该页产品为《中国民航总局令第121号》所规定的禁止空运产品。P.42



小
物
部
品

小
零
件

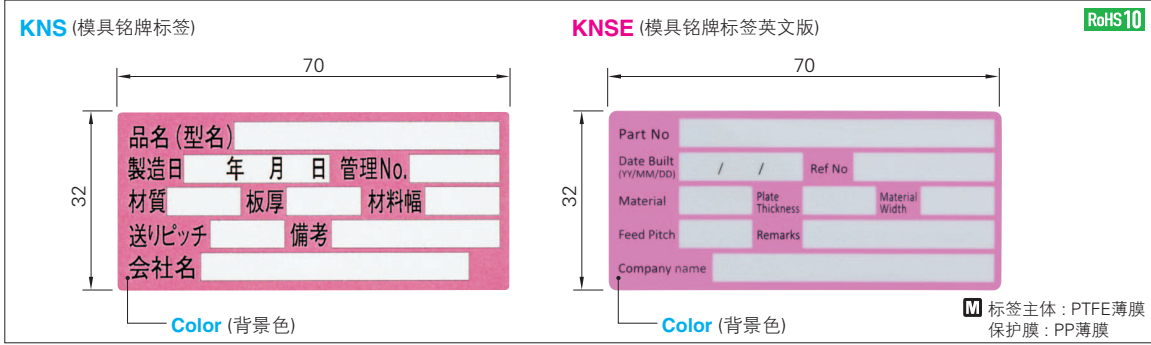


- 特长
- 可用油性笔或油性圆珠笔填写。
 - 耐油性 · 抗污性强，并且不易剥落。
- 使用注意事项
- 使用前先擦净粘帖面上的油等污物。建议用稀释剂等彻底除掉油分。
 - 请在常温下使用。
 - 重新粘帖时，粘接力会降低。

Catalog No.	Color 背景色	每组数量
KNS KNSE	R(红色)	10片
	B(蓝色)	
	Y(黄色)	

Order 订货范例
Catalog No. — Color
KNS — R
KNSE — B

Delivery 交货期
5 天发货
上海 · 广州发货
数量 ≥ 51 时，请另询交货期。

■ 使用方法

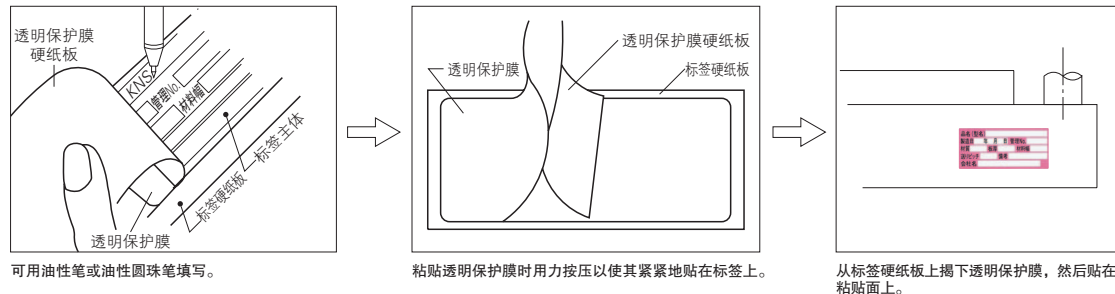

可用油性笔或油性圆珠笔填写。

粘帖透明保护膜时用力按压以使其紧紧地贴在标签上。

从标签硬纸板上揭下透明保护膜，然后贴在粘帖面上。



液体颜色	主成分	粘度 (CP)	强度区分	强度	使用温度范围 (°C)	Catalog No.	容量 (mL)
红色	厌氧性树脂	蜡状 半固体	高强度	复位扭矩 40.8N.m(DIN54454)	-55~150	LOC268	19
蓝色			中强度	复位扭矩 15.6N.m(DIN54454)		LOC248	

米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例
Catalog No. — 容量
LOC268 — 19
LOC248 — 19

Delivery 交货期
5 天发货
上海 · 广州发货
数量 ≥ 10 时，请另询交货期。

■ 用途

- 固体型
- 半固体，故不滴液，易携带且小型的胶棒状。
- LOC268: 螺纹防松动用(高强度)
局部加热后，利用工具可拆卸。防止因振动、撞击、受热膨胀等引起的螺纹松动。
- LOC248: 螺纹防松动用(中强度)利用工具可拆卸。

■ 注意

- (1) 模具零件压入时，一般为单侧0.01~0.03mm粘接。
 - (2) 该值表示在室内达到实际强度(50%固化)所需的时间。
活性面是指钢、铜合金、铝合金等，非活性面是指不锈钢、锌、热固型树脂及电镀面等。
- LOCTITE粘接时，建议进行脱脂处理。



Order 订货范例
Catalog No.
N-RED 250

液体颜色	主成分	Catalog No.	容量 (mL)
橙色	氧化锌	N-RED	250
橙色	石油烃	SP-RED	250

米思米不承诺此产品品牌。

■ 用途

- 用于产品加工后的磨合。不含铅。
- 无需与油搅拌，可直接使用。
- SP-RED与N-RED相比，延展性好，可涂得很薄。

Delivery 交货期
5 天发货
上海 · 广州发货
数量 ≥ 6 时，请另询交货期。