

カムセンタアップレート・ブロック
斜楔中心上挡板·挡块

カムストロークプレート -30°タイプ-
斜楔主动板
-30°型-

カム

斜楔

斜楔组件

斜楔·
相关零件

斜楔中心上挡板 **RoHS10** **CCUPS**

无油加工区域
高频淬火
R3
25±0.1
C0.5
全周
1.6
1.8
25
25
L
120 (W)
φ18
φ18

■材质 S45C
石墨(镶嵌)
■硬度 高频淬火
40HRC~

斜楔中心挡块 **RoHS10** **CCUBS**

L/2
2-φ18
C0.5
全周
φ26
φ18
20
L
20
+0.06
80+0.04
6.3
6.3

■材质 SS400

ℓ	Catalog No.	W	L
60	CCUPS	120	100
110			150
60	CCUBS	50	100
110			150

Order 订货范例 **CCUPS** 120 - 150

Delivery 交货期 **CCUBS** 50 - 150

■ 库存品

● 隔日上海·广州发货 **P.41**
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
● 数量 ≥ 20 时, 请另询交货期。

斜楔中心上挡板 **RoHS10** **CCUPZ**

烧结层
高频淬火
R2
25±0.1
C0.5
全周
1.6
1.8
25
25
L
110 (W)
φ18
φ18

■材质 铜基粉末烧结
烧结层厚度1.2mm以上
SS400(底板)

斜楔中心挡块 **RoHS10** **CCUBZ**

4-C0.5
2-φ18
R2
20
60 (W)
φ20
φ18
20
L
20
60±0.2
15
30±0.2
6.3
6.3
+0.06
65+0.01

■材质 SS400



Catalog No.	W	L
CCUPZ	110	100
CCUBZ	60	100

Order 订货范例 **CCUPZ** 110 - 100

Delivery 交货期 **CCUBZ** 60 - 100

■ 库存品

● 隔日上海·广州发货 **P.41**
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
● 数量 ≥ 20 时, 请另询交货期。

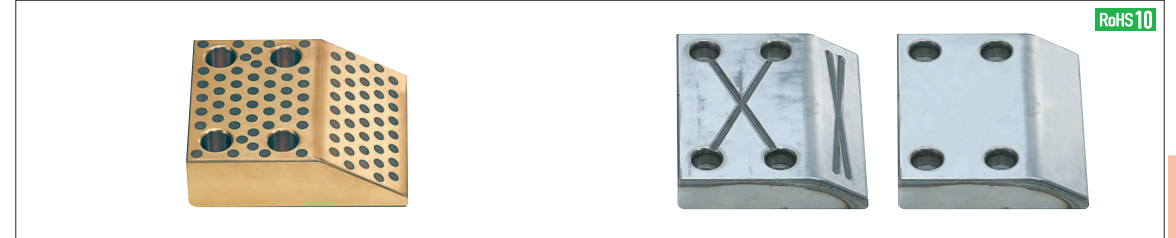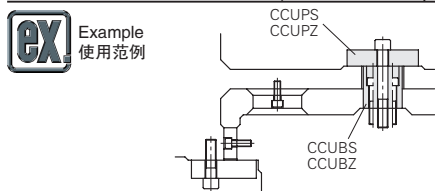

CS30W

W
a±0.2
L
b±0.2
R3
C2
R2
φ20
ℓ
1.6
G
1.6
G
R5
R15
R3
φ13
15
C5
C2
T±0.01
6.3

■材质 高力黄铜
石墨(镶嵌)

CS30F
CS30FN

W
a±0.2
L
b±0.2
R3
C2
R2
φ20
ℓ
1.6
G
1.6
G
R5
R15
R3
φ13
15
C5
C2
T±0.01
6.3

■材质 S45C
石墨(镶嵌)
■硬度 高频淬火
55HRC~

垫片 (CS30W/CS30F/CS30FN用)

W
c
a
b
L
4-φ14
4-R3
14.5
CS30W/CS30F/CS30FN
斜楔主动板
T
■材质 SUS304

c	ℓ	a	b	Catalog No.	公称规格(斜楔主动板)		板厚 T
					W	L	
65	120	40	50	SPCSP	75	130	0.05 0.1
	140					150	
90	120	60	50		100	130	
	140					150	
115	120	85	50		125	130	
	140					150	
140	120	110	50	150	130		
	140				150		

● 带*符号(仅CS30W)
CS30FN

■ 库存品

● 隔日上海·广州发货 **P.41**
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
● 数量 ≥ 20 时, 请另询交货期。

● 上述以外
请通过 **Misumi** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)

T	ℓ	a	b	Catalog No.	W	L	
30	95	40	50	CS30W	*75	*130	
45	90					*150	
60	120					*170	
30	95	60	45		CS30F	*100	130
45	90						*150
60	120						*170
30	95	85	50	CS30FN		*125	130
45	90						*150
60	120						*170
30	95	110	45		SPCSP	*150	130
45	90						*150
60	120						*200

Example 使用范例

CS30W
CS30FN
CS30F

Order 订货范例 **CS30W** 100 - 200 - 0.1

SPCSP 75 - 130 - 0.1